

# 一体式脚轮


## 孔顶活动型 - 中重载型

大批量  
订购  
bulk order

### ■孔顶活动型 - 中重载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVBBXD	孔顶活动型	Q235A	镀锌	-	NE	尼龙	黑色	双滚珠

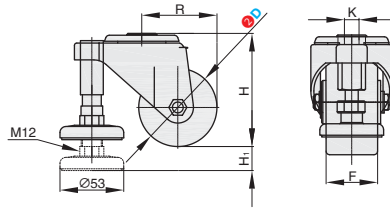

#### 订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVBBXD	-	D65	-	NE



型号		③ 轮部代号	H	H <sub>1</sub>	K	R	F	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D								
CVBBXD	65	NE	94	16	13	62.5	41	150	1.2
	75		99	11		67.5	45		



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

### ■孔顶活动型 - 中重载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVBBNYB	平底活动型	Q235A	镀锌	-	ND	尼龙	黑色	滚珠
					NU	浇铸尼龙	黑色	滚珠

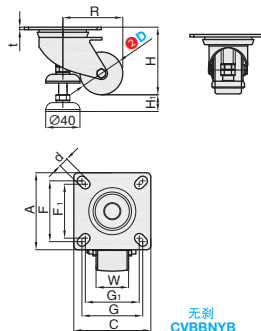

#### 订购规格示例

① 代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVBBNYB	-	D50	-	ND



型号		③ 轮部代号	H	H <sub>1</sub>	W	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	R	t	容许载荷 (kg)		参考重量 (kg)									
① 代号	② D														ND	NU	ND	NU								
CVBBNYB	50	ND NU	79	10	38	90	90	71	63	71	63	11	70	3	250	300	0.886	0.86								
	50A					82	82	64		64		9					0.86	0.84								
	65					90	90	71		71		11					0.898	0.978								
	65A					82	82	64		64		9					0.871	0.951								
	75					90	90	71		71		11					1.268	1.1								
	75A					82	82	64		64		9					1.1	1.073								
			100	10																						



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询