

# 万向球

★ 产品特点：带有垃圾排出孔，可以将万向球内部垃圾排出


## ■ 外螺纹安装型



①代号	④材质				
	主球	外壳	本体	⑤表面处理	副球
BMSS	SUS440C	S45C	S45C	镀镍	SUS440C
BNSS	SUS440C	S45C	S45C		SUS440C

BMSS-d9.525  
BMSS-d15.87

BMSS-d19.05  
BMSS-d25.4

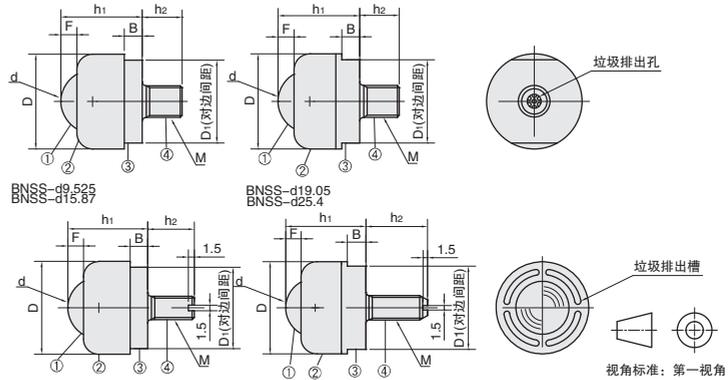

①代号 - ②主球直径d  
BMSS - d25.4


型号		D	D <sub>1</sub>	B	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	M	负载
①代号	②d								
	9.525	15	13	3.5	15	10	2.5	M8	147
	15.87	24	21	4.5	20.5		4		343
	19.05	30	27	6	26		5		588
BMSS	25.4	42	36	8	42	20	6.5	M10	1470
	9.525	15	13	3.5	15	12	2.5	M6	147
	15.87	24	21	4.5	20.5		4		343
	19.05	30	27	6	26		5		588
BNSS	25.4	42	36	8	36	20	6.5	M10	1470

▲ BMSS适用所有方向  
▲ BNSS建议向下使用

## ■ 气流上浮组件



①代号	④材质				框架
	万向球				
	主体	主球	主体	副球	
UBSF	SCM415	SUJ2	S45C	SUJ2	铝合金

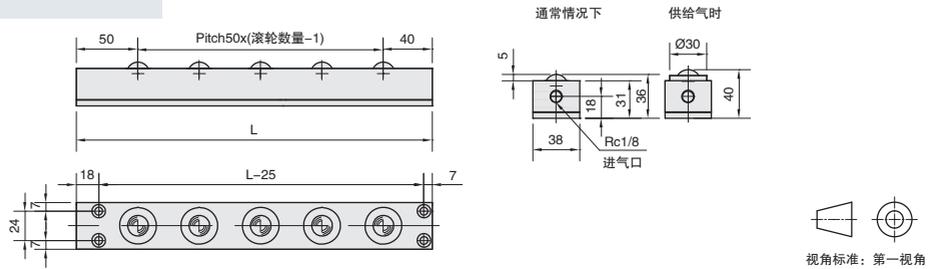

型号		L	耐负载(N)	耐负载范围(N)	0.4MPa时 顶起能力(N)kgf	0.5MPa时 顶起能力(N)kgf	0.6MPa时 顶起能力(N)kgf
①代号	②万向球数量						
	5	290	2350	500.1~5000	294(30)	382(39)	470(48)
	10	540	4700				
15	790	7050	5000.1~10000				

▲ UBSF在上下方向和水平方向均可使用。  
推荐使用压力范围为0.4MPa~0.6MPa。  
无法更换万向球。  
▲ 单个万向球顶起能力。

E3  
万向球