

# 耐热型磁吸 / 防尘型磁吸

正面吸附力 / 双面吸力



大批量  
订购  
bulk order

## ■耐热型·正面吸附


NEW  
新产品



①代号	类型		M 材质		S 表面处理
			主体	吸附板	
MANSZA	耐热型	正面吸附力	SUS304	SUS430	研磨抛光

### 订购规格示例

①代号	-	②规格
MANSZA	-	40

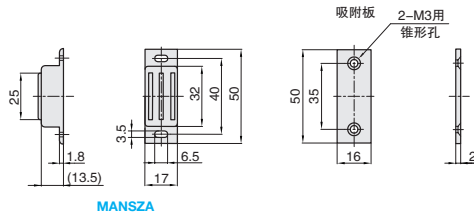

视角标准：第一视角

①代号	②规格	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
MANSZA	40	7.1	0.047



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

## ■防尘型·双面吸附




库存

①代号	类型		M 材质		颜色	
			外壳	吸附板	外壳	吸附板
MADPCA	长条防尘型	双面吸附力	POM	SUS430	白色	-
MADPCB	防尘型		多色可选	-		

### ●特点:

- ▲磁铁为密封构造, 具有防锈、防尘效果。
- ▲最适合用于无尘室的磁力扣。

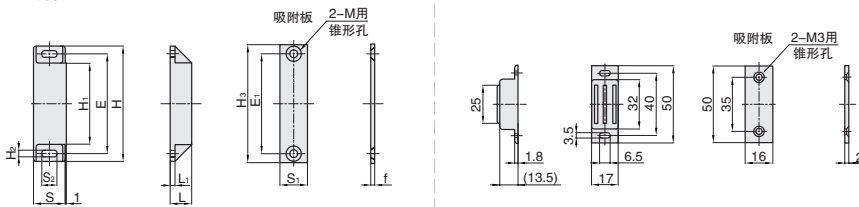

### 订购规格示例

①代号	-	②规格	-	③外壳颜色
MADPCA	-	31	-	-
MADPCB	-	36	-	E

视角标准：第一视角

①代号	②规格	型号											吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
		E	E <sub>1</sub>	S	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	M	f		
MADPCA	31	31	32	10	11	5.6	38	24	3.2	40	3	1.5	1.4	14
	38	38	38	20	15	10	48	28	4.4	50	3	1.5	1.4	22
	64	64	64	20	18	10	74	52	4.4	76	4	2	7.5	60

①代号	②规格	③外壳颜色		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
		E	G		
MADPCB	36	E (黑色)	G (灰色)	1	0.02
		R (乳白色)	W (白色)	1.4	
				2	0.03
				3.3	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

G1  
门拉手  
手柄  
合页  
手轮