

导线连接型磁吸

侧面普通吸力



隔天发货




高品质产品



大批量
订购
bulk order


■普通吸力·双磁芯 / 四磁芯

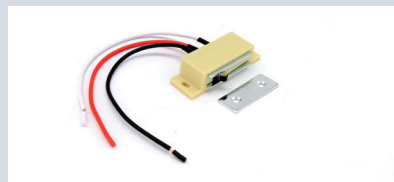


①代号	类型		M 材质		表面处理
			外壳	吸附板	吸附板
MAEPAA	普通吸力	双磁芯	PE (米黄色)	SPCC	镀锌
MAEPAB		四磁芯	POM (黑色)	SUS430	-

■性能

主体和板吸附在一起时	白 - 红导通
主体和板分离时	白 - 黑导通
最大接点容量	AC250V3A DC125V0.4A

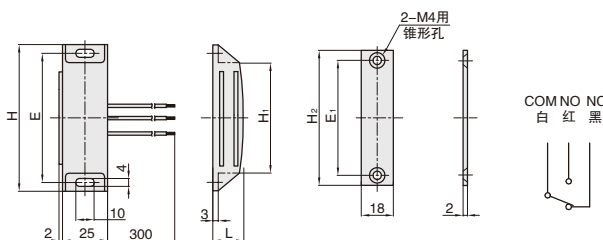

MAEPAA

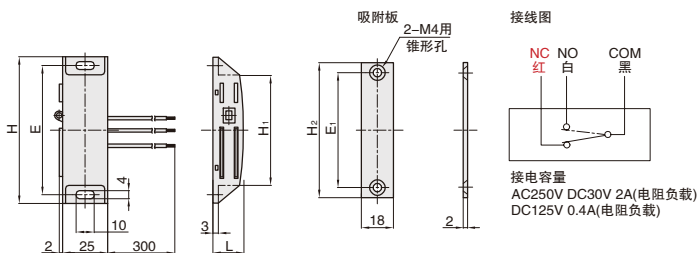

MAEPAB

订购规格示例

①代号	-	②规格	-	③ L
MAEPAA	-	52	-	L150



视角标准：第一视角

型号		③ L	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
MAEPAA	52	150	2	0.04
		2000		

型号		L	E	E ₁	H	H ₁	H ₂	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格								
MAEPAB	52	16	52	52	62	42	64	2	0.04
	72	17	72	64	82	62	76	3	0.042



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

G1
拉手/手柄/手轮
合页/门组件