

耐热型磁吸 / 防尘型磁吸

耐热型 · 正面吸附 / 防尘型 · 双面吸附

大批量
订购
bulk order

■耐热型·正面吸附




①代号	类型		材质		表面处理
			主体	吸附板	
MANSZA	耐热型	正面吸附力	SUS304	SUS430	研磨抛光

订购规格示例

①代号 - ②规格
MANSZA - 40

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MANSZA	40	7.1	0.047

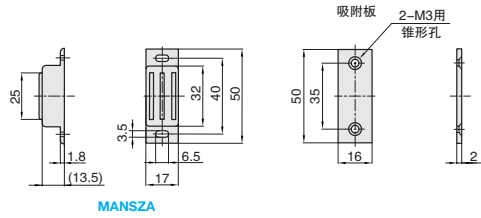

视角标准：第一视角



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

■防尘型·双面吸附




①代号	类型		材质		颜色	
			外壳	吸附板	外壳	吸附板
			MADPCA	长条防尘型	POM	SUS430
MADPCB	防尘型	多色可选	-			

●特点:

- 磁铁为密封构造, 具有防锈、防尘效果。
- 最适合用于无尘室的磁力扣。

订购规格示例

①代号 - ②规格 - ③外壳颜色
MADPCA - 31 - -
MADPCB - 36 - E

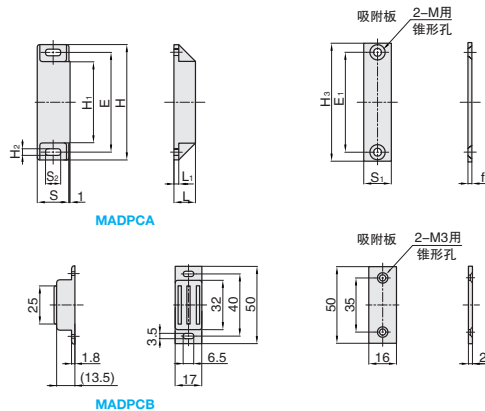

视角标准：第一视角

型号		E	E ₁	S	S ₁	S ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃	M	f	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格													
	31	31	32	10	11	5.6	38	24	3.2	40	3	1.5	1.4	14
	38	38	38	20	15	10	48	28	4.4	50	3	1.5	1.4	22
	64	64	64	20	18	10	74	52	4.4	76	4	2	7.5	60

型号		③外壳颜色	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
MADPCB	36	E (黑色)	1	0.02
		G (灰色)	1.4	
		R (乳白色)	2	
		W (白色)	3.3	
				0.03



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7工作日	现询



1~9	10~
100%	现询