

# 防尘型搭扣 / 标准型搭扣

盒型 / 薄型

大批量  
订购  
bulk order


搭扣

## 盒型

NEW  
新产品



①代号	类型		材质	表面处理
BKDPIA	防尘型	单挂锁型	PA	象牙色
BKDPIB		无挂锁型		
BKAPEA	防震动型	快速安装型	ABS	黑色

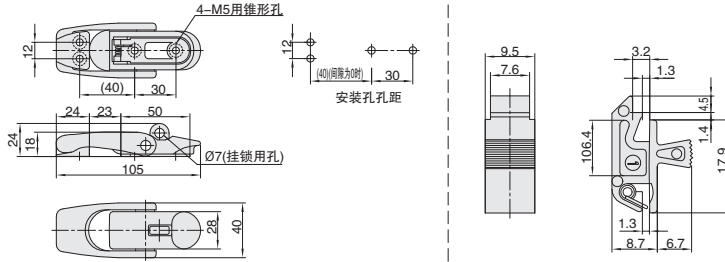


订购编号示例

①代号	-	②规格
BKDPIA	-	40

BKDPIA  
BKDPIB  
防尘型

 BKAPEA  
防震动型



型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格	
BKDPIA	40	0.43
BKDPIB	40	0.43
BKAPEA	10	0.01



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

## 薄型

NEW  
新产品




①代号	类型		材质	表面处理
BKASFA	薄型	单挂锁孔	SUS304	震动抛光

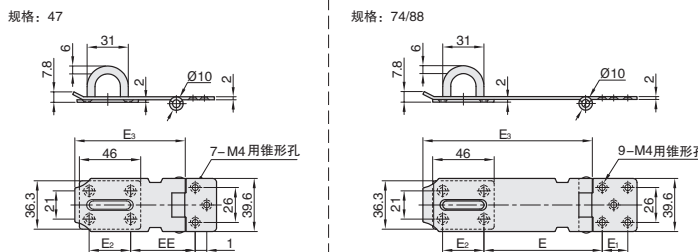

订购编号示例

①代号	-	②规格
BKASFA	-	47

 BKASFA



型号		L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格						
BKASFA	47	47	15.3	32	83	150	0.11
	74	74	21	32.5	107	180	0.135
	88	88	21	32	127	180	0.146



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询