

# 福马轮

## 平底活动型 - 重载型


大批量  
订购  
bulk order

### ■平底活动型 - 重载型

进口  
产品




①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVTAQXR	平底活动型	ADC	喷塑	-	NJ	尼龙	黑色	轴承
					UK	聚氨酯	自然色	轴套

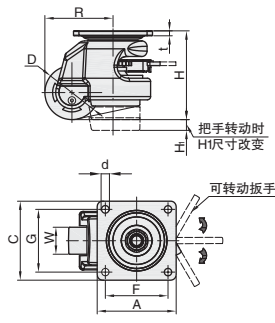

#### 订购规格示例

 ①代号	-	②规格	-	③轮部代号
HQ-CVTAQXR	-	40	-	NJ



型号		③轮部代号	D	H	H <sub>1</sub>	W	A	C	F	G	R	d	t	容许载荷 (kg)		参考重量 (kg)	
①代号	②规格													NJ	NK	NJ	UK
HQ-CVTAQXR	60	NJ	50	82	10	25	73	73	58	58	61	7	4.5	250	250	0.9	0.9
	80	UK	63	103	15	28	90	90	70	70	77.5	9	5	500	500	1.5	1.5



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

### ■平底活动型 - 重载型

进口  
产品




①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVTAQXK	平底活动型	SUS316	电解抛光	-	UJ	尼龙	黑色	轴承
					UP	MC尼龙	蓝色	轴套

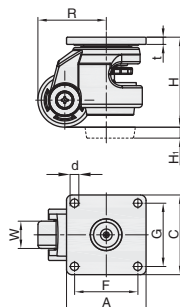

#### 订购规格示例

 ①代号	-	②规格	-	③轮部代号
HQ-CVTAQXK	-	60	-	UJ



型号		③轮部代号	D	H	H <sub>1</sub>	W	A	C	F	G	R	d	t	容许载荷 (kg)		参考重量 (kg)	
①代号	②规格													NJ	NK	NJ	UK
HQ-CVTAQXK	60	UJ	50	82	10	25	73	73	58	58	61	7	7	250	250	1.2	1.2
	80	UP	63	103	15	28	90	90	70	70	77.5	9	6.5	500	500	2	2



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

脚  
轮