


树脂轴环 沉孔型

尺寸指定型

尺寸指定型

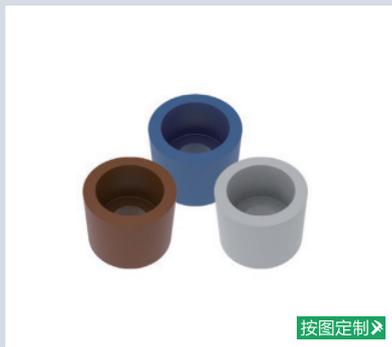


按图定制

类型	M 材质	颜色
RCMK	聚缩醛	白色
RCNK		黑色
RCPK	MC 尼龙 标准级别	蓝色
RCRK		象牙色
RCTK	MC 尼龙 导电性级别	CDR2
RCUK		CDR6
RCVK	胶木	纸类
RCWK		布类
RCXK	氟树脂	白色
RCYK	PEEK	灰色
RCZK	环氧玻璃	绿色

产品特点：头部孔为沉孔型机械强度优异，应用广泛。

订购编号示例

1 代号	-	2 D	-	3 Q	-	4 E	-	5 F	-	6 B
RCMK	-	D1.00	-	Q5.0	-	E3.0	-	F1.0	-	B3.0

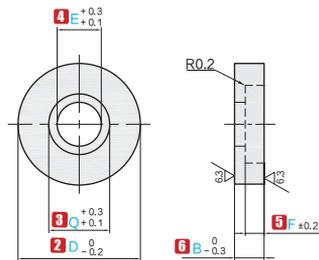

1 代号	2 D (指定单位 0.5mm)	3 Q (指定单位 0.5mm)	4 E (指定单位 0.5mm)	5 F (指定单位 0.5mm)	6 B (指定单位 0.5mm)
RCMK RCNK RCPK RCRK RCTK RCUK RCVK RCWK RCXK RCYK RCZK	10.0 ~ 20 (指定单位 0.5mm)	5.0 ~ 55.0	3.0 ~ 53.0	1.0 ~ 48.0	3.0 ~ 10.0
					10.5 ~ 20
					20.5 ~ 30
					30.5 ~ 40
	21 ~ 30 (指定单位 0.5mm)				40.5 ~ 50
					3.0 ~ 10.0
					10.5 ~ 20
					20.5 ~ 30
	31 ~ 40 (指定单位 1mm)				30.5 ~ 40
					40.5 ~ 50
					3.0 ~ 10.0
					10.5 ~ 20
	41 ~ 50 (指定单位 1mm)				20.5 ~ 30
					30.5 ~ 40
					40.5 ~ 50
					3.0 ~ 10.0
	51 ~ 60 (指定单位 1mm)				10.5 ~ 20
					20.5 ~ 30
					30.5 ~ 40
					40.5 ~ 50

A6
垫圈
轴环