


工业滑轨 - 双排型

两排三节式 -71 宽重载型


大批量
订购
bulk order

■两排三节式 -71 宽重载型

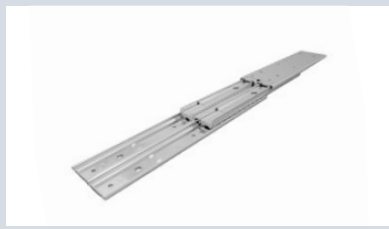

①代号	产品类别		产品功能	宽度	材质		表面处理	
					滑轨	滚珠	滑轨	滚珠
SRSS71T	三节式	全长伸展	双排式	71.4	SUS304	SECC	-	

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用 M4 十字圆头螺丝。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 154Kg/ 副。
- ▲承重与负载仅供参考。

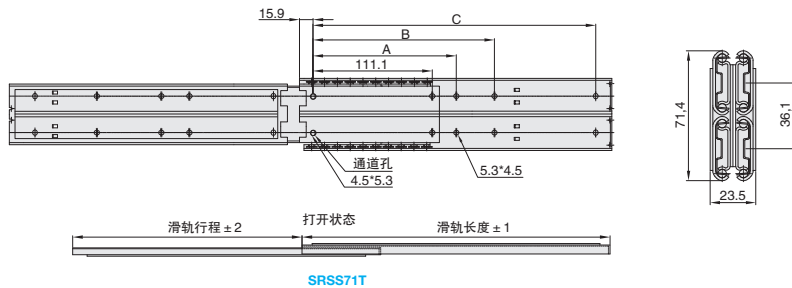

订购规格示例

①代号 - ② L
SRSS71T - L304.8



视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	额定负载 (N/2 个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)						
SRSS71T	304.8	326	-	149.2	273	1540	1.89
	355.6	377		200	323.8	1101	2.19
	406.4	428		250.8	374.6	1101	2.52
	457.2	479	212.7	301.6	425.4	1111	2.84
	508	529	238.1	352.4	476.2	1120	3.16
	558.8	580	263.5	403.2	527	1111	3.5
	609.6	631	288.9	454	577.8	1080	3.84
	660.4	682	314.3	504.8	628.6	1070	4.19
	711.2	732	339.7	555.6	679.5	1051	4.52



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

滑
轨