

# 特殊螺钉


## 内六角圆柱头不脱出螺钉超短头型 / 通孔型内六角圆柱头螺钉

### ■内六角圆柱头不脱出螺钉超短头型



①代号	[M] 材质	[S] 表面处理	性能等级
SPLBMS	SUS304	-	A2-70

产品特点: 不锈钢材质, 耐腐蚀耐酸, 不易老化, 内六角设计, 锁紧更省力。

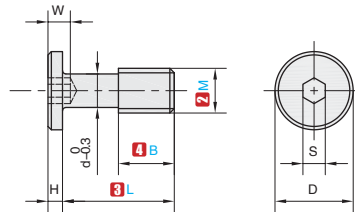

#### 订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L	-	④ B
SPLBMS	-	M5	-	L10	-	-B3

①代号	② M	③ L					④ B	螺距 P	H	D	S	W	d
SPLBMS	3	5	6	8	10		2	0.5	1.3	6	1.5	2	2.2
		6	8	10		3.5							
		8	10		4								
	4	6	8	10	12		3	0.7	1.5	8	2	2.5	3
		10	12		5								
	5	8	10	12	16		3	0.8	1.5	9	3	3	3.9
		12	16		6								
	6	8	10	12	16	20	4	1.0	1.5	10	3	4	4.5
		12	16	20	25	8							


F6  
垫片 / 吊环  
螺母

### ■通孔型内六角圆柱头螺钉



①代号	类型	[M] 材质	强度等级
SPLBMP	通孔型	SUS304	A2-70

产品特点: 通孔设计, 规格众多, 满足大多适用场景, 可通过电缆、水管等等。不锈钢材质, 耐腐蚀耐老化。

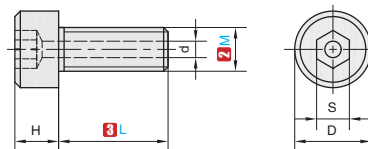

#### 订购编号示例

①代号	-	② M	-	③ L
SPLBMP	-	M5	-	L10

型号		③ L						d	全牙	P 螺距	D	H	S	
①代号	② M	6	8	10	12	16	20							
SPLBMP	3	6	8	10	12	16	20	1.2	全牙	0.5	5.5	3	2.5	
	4	6	8	10	12	16	20	30		1.5	0.7	7	4	3
	5	8	10	12	16	20	25	30		1.5	0.8	8.5	5	4
	6	8	10	12	16	20	25	30		2	1	10	6	5
	8	12	16	20	25	30				2	1.25	13	8	6
	10	16	20	25	30					2	1.5	16	10	8