



密封扣

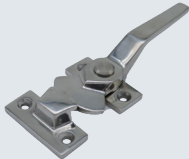

■普通门用万向型



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
MKPSWA	万向型	插拔型	SUS304	镜面抛光

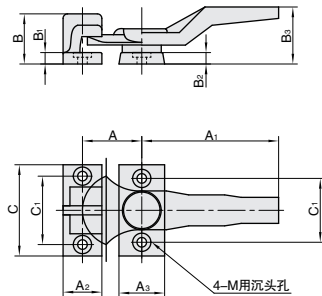

MKPSWA

视角标准：第一视角

①代号 - ②规格

MKPSWA - 70


订购编号示例

型号		A	A ₁	A ₂	A ₃	C	C ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号 MKPSWA	②规格 70	35	70	18	18	45	30	14	4	4	22.5	M4	0.09
	100	50	100	24	24	56	40	18	5	5	30	M5	0.18


交货期	数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1~50	51~100	101~
	交货期	通常	7工作日	现询

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	现询

■小型门用万向型

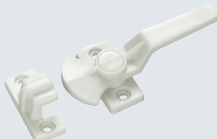

①代号	类型		④材质	⑤表面处理
MKPPWA	万向型	拔插型	POM	-

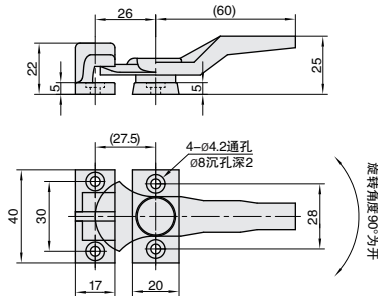

MKPPWA

视角标准：第一视角

①代号 - ②规格

MKPPWA - 40

订购编号示例

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号 MKPPWA	②规格 40	0.02

交货期	数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1~50	51~100	101~
	交货期	通常	7工作日	现询

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	现询