

Schaltschränke
Aluminium-Sortiment | Aluminium
Doppelwandig, Anreihbar | ECOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



**Material:**

Aluminium AlMg3. Tür: 2 mm. Rückwand: 2 mm. Regendach: 2 mm.

Rahmen:

AISI 304L Edelstahl Gekantetes und nahtgeschweißtes off enes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660. Rahmen: 1,5 mm.

Tür:

Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten. Innenliegende Wechselscharniere erlauben Links- oder Rechtsanschlag der Türen.

Rückwand:

Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten Von Innen befestigt. Rückseitige Montage einer Tür möglich.

Regendach:

Schrägdach mit Regenrinne und Lüftungskanälen.

Seitenwände:

Separat als Zubehör zu bestellen.

Bodenbleche:

Separat als Zubehör zu bestellen.

Schließung:

4-Punkt Schließgestänge, beeinträchtigt nicht den Innenraum des Schrankes. Standard Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschloss.

Erdung:

Alle Teile sind durch ihre Montage geerdet und mit zusätzlichen Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche:

RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, 100% Polyester.

Schutzart:

Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 mit montierten Bodenblechen.

Zertifikate:

Resistent gegen chemisch aktive Substanzen sowie klimatische Bedingungen gemäß EN61969-3.

Lieferumfang:


Rahmen mit montierter Tür, Schwenkhebelgriff, Rückwand, Regendach und Erdungsbolzen. Ausgeliefert auf einer Palette mit identischer Breite des Gehäuses, fertig zur Installation. Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Seitenpaneele, Montageplatte und Bodenplatten gehören nicht zum Lieferumfang.

Abmessungstabelle | ECOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



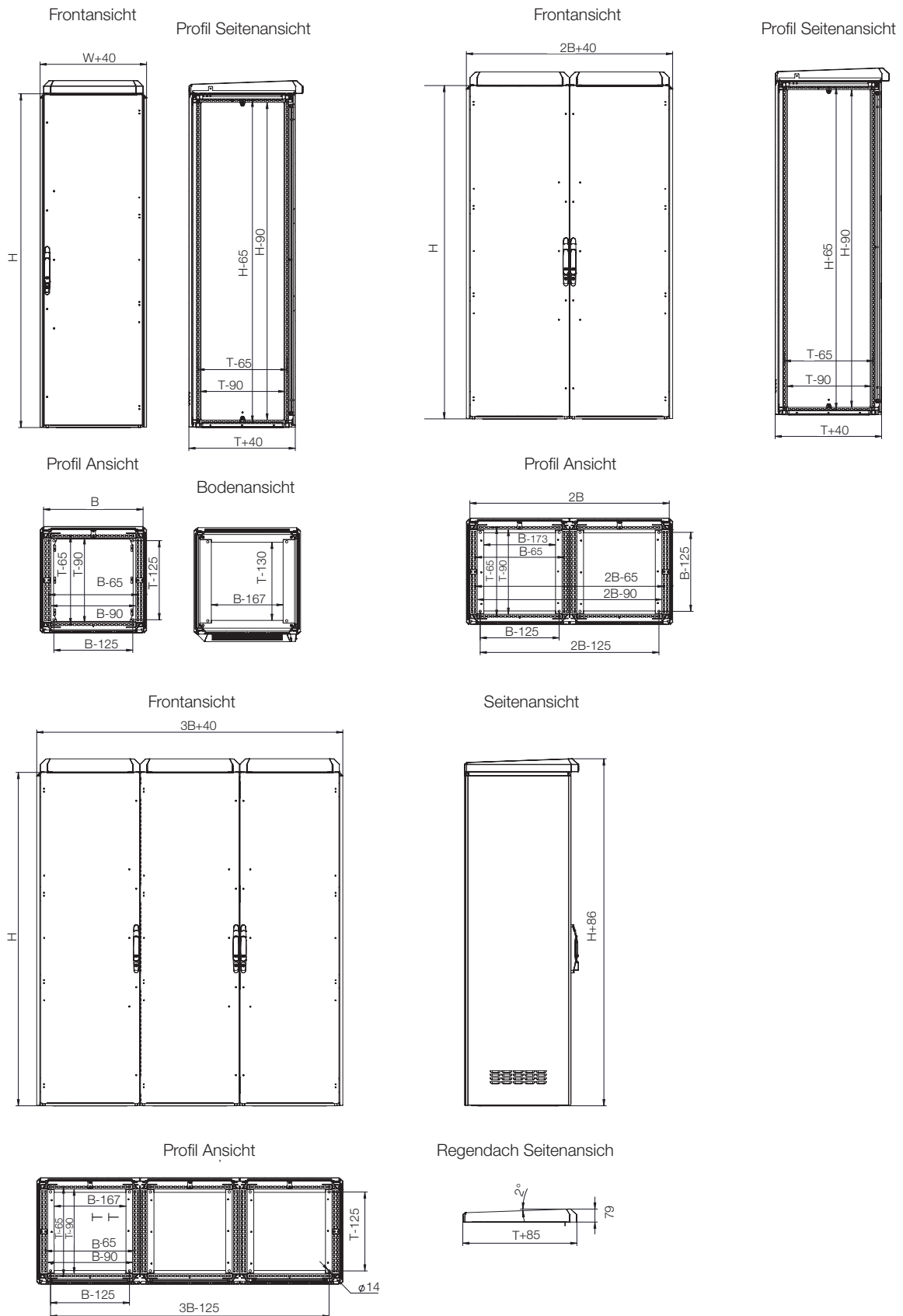

Schaltschrank Abmessung			
H	B	T	Artikelnr.
1600	600	600	ECOM16066
1600	800	600	ECOM16086
1800	600	600	ECOM18066
1800	800	600	ECOM18086
2000	600	600	ECOM20066
2000	800	600	ECOM20086





Zubehörmatrix | ECOM

										
Schrank				Montage						
	H	B	T	Montageplatte	Aluminium-Montageplatte	Montageprofil, Höhe	Montageprofil, Breite	Montageprofil, Tiefe	Click-in-Profil, Breite	Click-in-Profil, Tiefe
ECOM16066	1600	600	600	MP1606	MPAL1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
ECOM16086	1600	800	600	MP1608	MPAL1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600
ECOM18066	1800	600	600	MP1806	MPAL1806	CLPF1800	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
ECOM18086	1800	800	600	MP1808	MPAL1808	CLPF1800	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600
ECOM20066	2000	600	600	MP2006	MPAL2006	CLPF2000	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
ECOM20086	2000	800	600	MP2006	MPAL2006	CLPF2000	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600

										
Schrank				Montage				Befestigung	Kabel	Anreihung
	H	B	T	Montageprofile (19") *	Befestigungsklammern für 19"-Montageprofile	Tragschienen, Tiefe	Tragschienen, Breite	Sockel (Höhe 100 mm)	Aluminium-Bodenplatten	Seitenpaneel Aluminium
ECOM16066	1600	600	600	CIP33	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066	SPMA1606
ECOM16086	1600	800	600	CIP33	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086	SPMA1608
ECOM18066	1800	600	600	CIP38	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066	SPMA1806
ECOM18086	1800	800	600	CIP38	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086	SPMA1808
ECOM20066	2000	600	600	CIP42	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066	SPMA2006
ECOM20086	2000	800	600	CIP42	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086	SPMA2006

* CIB, CID oder CIWR sind erforderlich.