


**Schaltschränke**  
**Stahlblechserie | Stahlblech**  
**Trennschalterverriegelung | MCF**

**IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10**

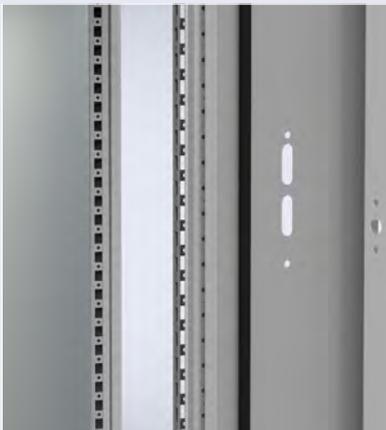

**Material:**

Rahmen: 1,5 mm Stahlblech, lackiert. Türen: 2 mm Stahlblech, lackiert. Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5 mm Stahlblech, lackiert. Montageplatte: 3 mm Stahlblech, verzinkt. Bodenbleche: 1 mm Stahlblech, verzinkt.

**Rahmen:**

Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660. Zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster.

**Tür:**

Aufliegend, mit vier Scharnieren montiert. Beinhaltet Türmontagerahmen mit 25 mm Lochraster. Türanschlag kann nicht gedreht werden. Abhängige Tür: Aufliegend, mit Scharnieren, von Innen zu verriegeln, inklusive universellem Ausbruch.

**Rückwand:**

Befestigt mit M6 Torque-Schrauben. Montagemöglichkeit für rückwärtige Tür berücksichtigt.

**Seitenwände:**

Als Zubehör lieferbar.

**Dachblech:**

Entfernbar.

**Schließung:**

Vierpunkt-Stangenschloss mit 3 mm DIN Verriegelung, greift nicht in den Schrankinnenraum. Standard-Verriegelung 3 mm DDB ist gegen Standardeinsätze, Euro-Zylinder, Schwenkhebelgriff oder digitales Verriegelungssystem austauschbar.

**Bodenbleche:**

Besteht aus drei Blechen.

**Montageplatte:**

Doppelt gekantet und tiefenverstellbar in 25 mm Schritten. Wird außerhalb der Schrankverpackung geliefert.

**Erdung:**

Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zusätzlich mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.

**Oberfläche:**

Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035.

**Schutzart:**

Entspricht IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Zertifikate:**

CE, EAC, GOST, Kema Keur.

**Montagemöglichkeiten:**

Standardauslieferung zur Kombination mit anderen Schränken. Offene Seiten sind mit Seitenwänden SPM zu schließen. Um das Verriegelungssystem zu kompletieren benötigt man Zubehör FMD für das Hauptgehäuse und Zubehör FMA, FMB und FMS für die angereichten Gehäuse.

**Lieferumfang:**

Rahmen mit befestigten Türen, Rückwand, Dach, Bodenplatten, Montageplatte und Türrahmen. Erdungsbolzen sind im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette geliefert, die die gleiche Breite wie der Schrank hat. Damit wird ein problemloses Anreihen ermöglicht. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.



# Abmessungstabelle | MCF

## IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Schaltschrank Abmessung			Türabmessung	Artikelnr.
H	B	T	b	
1800	800	400	600	MCF18084R5
1800	800	500	600	MCF18085R5
1800	1000	500	800	MCF18105R5
2000	800	500	600	MCF20085R5
2000	800	600	600	MCF20086R5
2000	1000	500	800	MCF20105R5

