

# Wandgehäuse

## Polyesterserie

Kompakt, Standardtür / Sichttür | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10 /07



**Material:**

Glasfaserverstärktes Polyester. UCPT-Sichtfenster: Polycarbonat.

**Korpus:**

In einem Stück gegossen, 3 mm dick, mit 4 Befestigungslöchern in der Rückwand, zur direkten Montage an die Wand in der Rückwand. Ohne Flanschöffnungen.

**Tür:**

Mit oder ohne Sichtfenster und 180° Öffnung. UCP/UCPT750 und größer sind mit einem Türheber ausgestattet, der die Tür leichter schließen lässt. Dichtung durch eine durchgängige Polyurethan-Dichtung.

**Schließung:**

3 mm DIN DB Schloss mit 90° -Schließdrehung. UCP/UCPT540 und größer mit 3-Punkt-Schließung. Andere Schlösser auf Anfrage.

**Temperaturbeständigkeit:**

-50° C bis 70° C bei konstanter Verwendung (Maximaltemperatur kurzfristig bis 150° C).

**Merkmale:**

Selbstverlöschend und halogenfrei. Doppelt isoliert gemäß EN61439-1. Bewertete Isolationsspannung  $U_i=1000V$ . UV-Beständig.

**Schutzart:**

Entspricht IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13. Schlagfestigkeit IK 10 (IK 07 für Wandgehäuse mit Sichtfenster).

**Oberfläche:**

RAL 7035, vorgefärbtes Rohmaterial.

**Lieferumfang:**

Wandgehäuse mit Tür, Befestigungsschrauben für die Montageplatte und selbsthaftender, wasserabweisende Leiste.

**Zertifikate:**

CE, GOST, CSA und cULus\_listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.



# Abmessungstabelle | UCP/UCPT





## IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10 /07

### Standardtür

Wandgehäuse Abmessung				
H	B	T	Anz. der Schließpunkte	Artikelnr.
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080

### Sichttür


Wandgehäuse Abmessung				
H	B	T	Anz. der Schließpunkte	Artikelnr.
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080

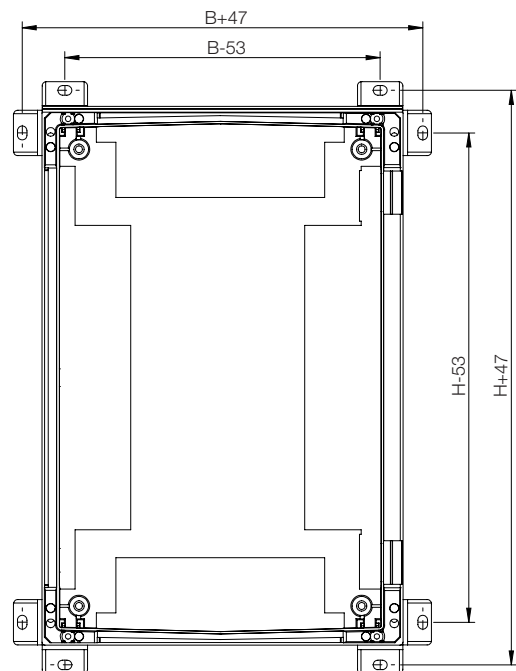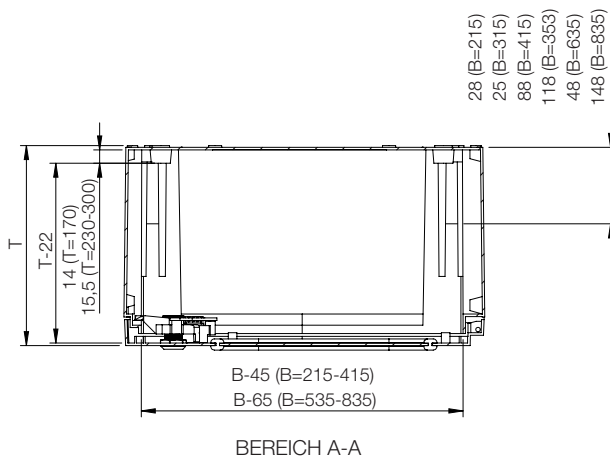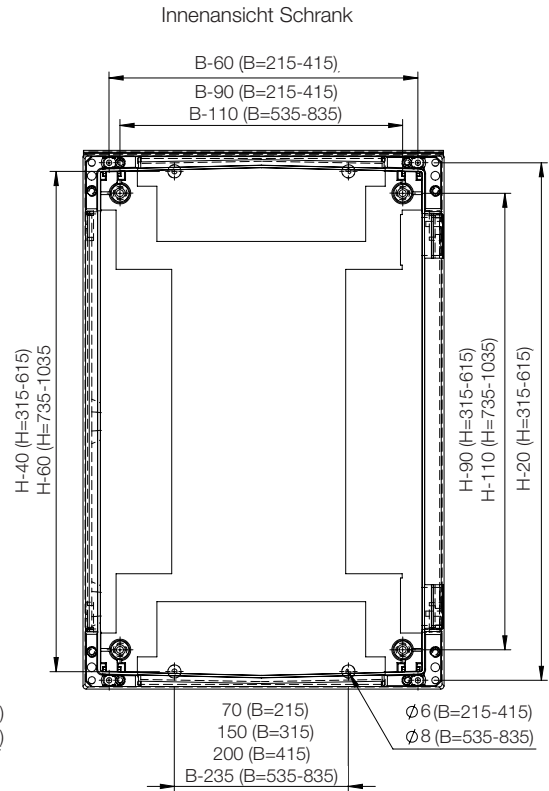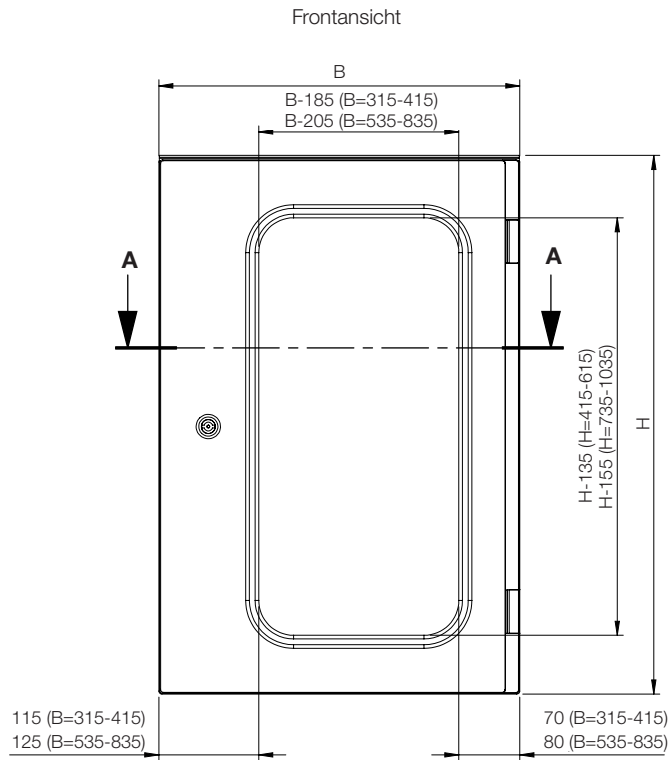

# Zubehörmatrix I UCP / UCPT



Wandgehäuse	Montage						
	H	B	T	Stahl-Montageplatte	Isolierte Montageplatte	Telequick-Montageplatte	Tiefenverstellungssatz
UCP320	315	215	170	UMPZ320	UMPP320	UMPT320	UCD01
UCP430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01
UCP540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01
UCP640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01
UCP750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01
UCP860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01
UCP1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01
UCPT430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01
UCPT540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01
UCPT640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01
UCPT750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01
UCPT860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01
UCPT1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01

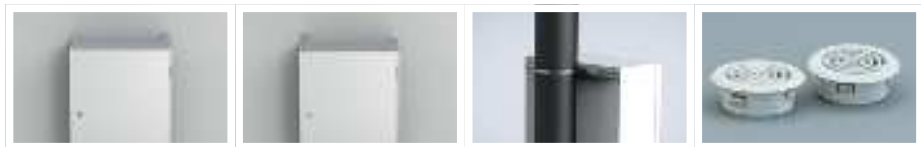

Wandgehäuse	Montage						Lüftung
	H	B	T	Edelstahlklammern	Polyamidklammern	Mastbefestigung	Luftgitter
UCP320	315	215	170	UWMB11	UWMB12	-	UPVD01
UCP430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCP540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCP640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCP750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01
UCP860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01
UCP1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01
UCPT430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCPT540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCPT640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01
UCPT750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01
UCPT860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01
UCPT1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01



Wandgehäuse	Montage						
	H	B	T	Montagerahmen	Abdeckplatte mit Aussparungen	Einfache Abdeckplatte	Scharniere
UCP320	315	215	170	UMF3202	UFCP3201	UFCP3200	UHS01
UCP430	415	315	170	UMF4302	UFCP4301	UFCP4300	UHS01
UCP540	515	415	230	UMF5403	UFCP5401	UFCP5400	UHS01
UCP640	615	415	230	UMF6403	UFCP6401	UFCP6400	UHS01
UCP750	735	535	270	UMF7503	UFCP7501	UFCP7500	UHS01
UCP860	835	635	300	UMF8604	UFCP4301	UFCP4300	UHS01
UCP1080	1035	835	300	UMF10805	UFCP6401	UFCP6400	UHS01
UCPT430	415	315	170	UMF4302	UFCP4301	UFCP4300	UHS01
UCPT540	515	415	230	UMF5403	UFCP5401	UFCP5400	UHS01
UCPT640	615	415	230	UMF6403	UFCP6401	UFCP6400	UHS01
UCPT750	735	535	270	UMF7503	UFCP7501	UFCP7500	UHS01
UCPT860	835	635	300	UMF8604	UFCP4301	UFCP4300	UHS01
UCPT1080	1035	835	300	UMF10805	UFCP6401	UFCP6400	UHS01