


NÄHERUNGSSCHALTER, INDUKTIV



2018.00.60.08.030

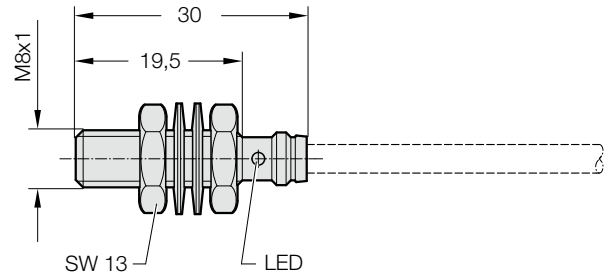

Technische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung U_e : 24 V DC
Betriebsspannung U_s : 10 - 30 V DC
Leerlaufstrom I_0 bedämpft/unbedämpft: ≤ 8 mA/ ≤ 1 mA
Wiederholgenauigkeit R: $\leq 5\%$
Umgebungstemperatur T_a : -40 bis +85°C
Schaltfrequenz f: 3000 Hz
Schutzart nach IEC 529: IP 67
Gehäusewerkstoff: Stahl, nichtrostend
Anschlussart: Steckverbinder
Zulassung: UL

2018.00.60.08.030

**Näherungsschalter,
induktiv**