


# FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND, BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF, CNOMO

2102.70.

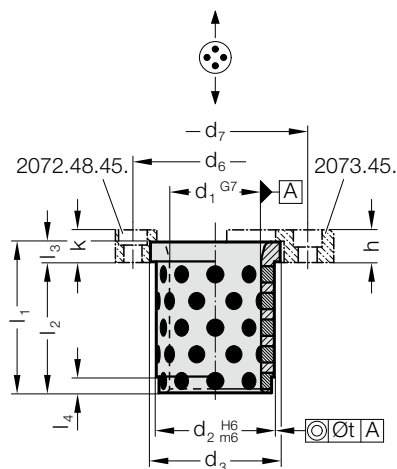

## Werkstoff:

Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm

## Hinweis:

Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.

Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

## Befestigung:

(extra bestellen)

Haltestücke mit Schrauben 2072.48.45. oder Sicherungsflansch mit Schrauben 2073.45.

## Beachte:

Buchsen sind nur axial einsetzbar!

Beim Einpressen verengt sich der Innendurchmesser.

## 2102.70. Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmierstoff, CNOMO

d <sub>1</sub>	20	25	32	40	50	63	80	100
d <sub>2</sub>	28	35	44	52	63	80	100	125
d <sub>3</sub>	32	40	50	60	71	90	112	140
d <sub>6</sub>	-	-	-	75	90	111	133	162
d <sub>7</sub>	48	56	65	82	98	115	144	170
l <sub>1</sub>	32	40	50	63	80	100	125	160
l <sub>2</sub>	28	35	44	55	70	88	109	140
l <sub>3</sub>	4	5	6	8	10	12	16	20
l <sub>4</sub>	3	5	8	8	8	10	10	10
h	10	10	12	12	16	20	25	32
k	-	-	-	12	16	20	25	32
t	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

## Bestell-Beispiel:

Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmierstoff, CNOMO = 2102.70.

Führungsdurchmesser d<sub>1</sub> 50 mm = 050

Bestell-Nummer = 2102.70. 050