


KAZETA SE SORTIMENTEM UPÍNACÍHO NÁŘADÍ

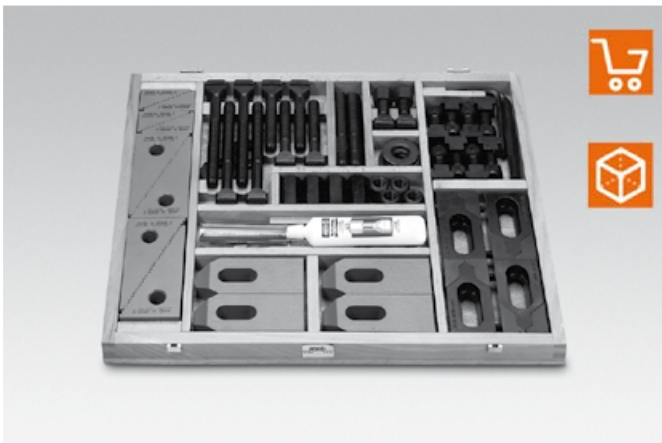


Kazeta se sortimentem upínacího nářadí s hlubokými upínacími čelistmi a pastou na šrouby

Kazeta se sortimentem upínacího nářadí jsou koncipovány pro obráběcí stroje se stoly s drážkou T a obsahují všechny potřebné prvky pro rychlé upnutí nástrojů, zařízení nebo obrobků.

Všechny díly jsou výměnné a mohou být kdykoli doplněny. Jsou ze zušlechtěné oceli, vyrobeny podle DIN nebo délejší normy. Šroubové díly jsou pevnostní třídy 8 resp. 10.

Dřevěná kazeta je vybavena snímatelným sklopným víkem.

2140.01.01. Kazeta se sortimentem upínacího nářadí

Objednací číslo 2140.01.01...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18
Obsah		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18
Univerzální upínací podložky	Vel. Kus	1 2 3 4 4 2	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4	2 3 4 4
Upínací přípravky se stupňovým ozubením	Vel. Kus	11×80 4	14×100 4	14×100 4	18×125 4	18×125 4
Šrouby pro drážky T DIN 787	Vel. Kus	100 63 40	125 80 50	125 80 50	160 100 63	160 100 63
(obj. č. 2140.30.)						
Závitové svorníky	Vel. Kus	80 4	100 4	100 4	125 4	125 4
Šestihranné matice 1,5 d vysoké	Vel. Kus	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6
Kuželové podložky, Provedení podobné jako DIN	Vel. Kus	M10 6	M12 6	M12 6	M16 6	M16 6
Prodlužovací matice 3,0 d vysoké	Vel. Kus	M10 4	M12 4	M12 4	M16 4	M16 4
Hluboké upínací čelisti, model Bulle	Vel. Kus	12 4	12 4	14 4	16 4	18 4
Protahovací trn na drážky	Vel. Kus	- -	- -	14-20 1	14-20 1	14-20 1
Stranový klíč s očkem	Vel. Kus	16×16 1	18×18 1	18×18 1	24×24 1	24×24 1
Pasta na šrouby	Kus	1	1	1	1	1