


GEWINDESTOPFEN



2192.90.

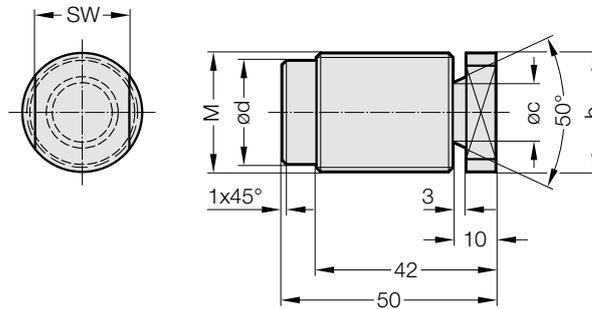

Beschreibung:

Reparatlösung

Gewindestopfen dienen zum Verschließen von fehlerhaften Bohrungen, Durchfalllöchern oder Lunkerstellen.

Hinweis:

Gewindestopfen bis zum Anschlag einschrauben
(Einschraublänge min. = Durchmesser).

Der Gewindestopfen kann gegen Lösen bei der Überarbeitung z. B. mit LOCTITE® hochfest (Bestell-Nr. 281.270), gesichert werden.

Schlüsselweite und überstehendes Gewinde mechanisch entfernen.

2192.90. Gewindestopfen

Bestell-Nummer	Werkstoff	M	b	c	d	SW
2192.90.1.12.150	C15 (1.0401)	M12x1,5	12	8	8,5	10
2192.90.1.16.150	C15 (1.0401)	M16x1,5	16	10	12,5	12
2192.90.1.20.150	C15 (1.0401)	M20x1,5	20	12	16,5	17
2192.90.1.24.150	C15 (1.0401)	M24x1,5	24	14	20,5	19
2192.90.1.28.150	C15 (1.0401)	M28x1,5	28	14	24,5	22
2192.90.1.30.150	C15 (1.0401)	M30x1,5	30	12	27,4	22
2192.90.1.32.150	C15 (1.0401)	M32x1,5	32	14	28,5	22
2192.90.2.12.150	GG25 (EN-GJL-250)	M12x1,5	12	8	8,5	10
2192.90.2.16.150	GG25 (EN-GJL-250)	M16x1,5	16	10	12,5	12
2192.90.2.20.150	GG25 (EN-GJL-250)	M20x1,5	20	12	16,5	17
2192.90.2.24.150	GG25 (EN-GJL-250)	M24x1,5	24	14	20,5	19
2192.90.2.28.150	GG25 (EN-GJL-250)	M28x1,5	28	14	24,5	22
2192.90.2.30.150	GG25 (EN-GJL-250)	M30x1,5	30	12	27,4	22
2192.90.2.32.150	GG25 (EN-GJL-250)	M32x1,5	32	14	28,5	22