


SCHNELLWECHSEL-SUCHSTIFT, MIT PARABOLSPITZE, SCHWER BELASTBAR



2273.

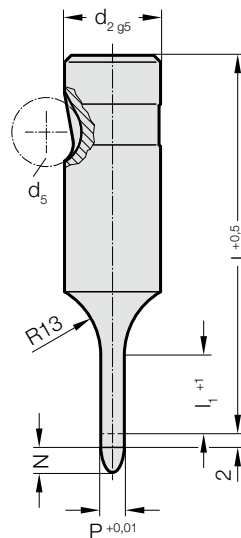

2273. Schnellwechsel-Suchstift, mit Parabolspitze, schwer belastbar

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₅	P	l ₁ / Bestellziffer	l (Bestellbuchstabe)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)				●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC

Ausführung:

Schaft und Sucher feinstgeschliffen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.

Hinweis:


Die 2 mm Länge bewirken volle Führung bevor der Stanzstempel Kontakt mit dem Blech bekommt.

Länge der Parabolspitze N:

= 8 mm wenn P ≤ 10 mm
= 12 mm wenn P 10,1 mm - 15 mm
= 15 mm wenn P > 15 mm

Bestell-Beispiel:

2273.4G3.1410

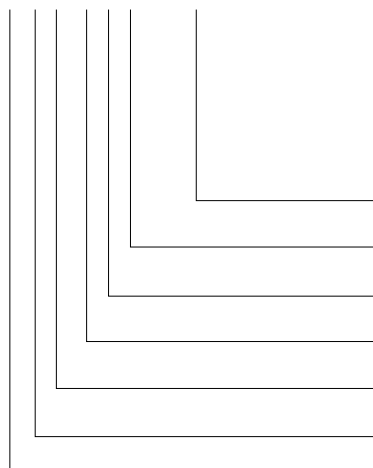

Form: Rund

P = Ø 14,1 mm

Stempelschneidlänge: l₁

25 mm

Länge: l

100 mm

Durchmesser: d₂

16 mm

Typ:

schwer

Ausführung:

Suchstift mit Parabolspitze

Schneidstempel:

ohne Abdrückstift

= 1410

Bestellziffer

= (3)

Bestellbuchstabe

= (G)

Bestellziffer

= (4)

Bestellziffer

= (3)

Bestellziffer

= (7)

= 22