


TRANSPORTER ELEKTRISCH - ZUBEHÖR

SIGNALKABEL GERADE, ZUR PRESSE



Belegung:

M12 - Stecker
4-polig /
A-codiert

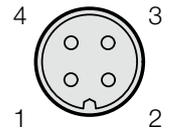

1 (braun)	= Start/Stopp	Digitaler Eingang 24 V DC	= Start
2 (weiß)	= Fehler	Digitaler Ausgang 24 V DC	= Fehler
3 (blau)	= 0 V DC	Gemeinsam 0 V DC	= 0 V
4 (schwarz)	= Steuereinheit	Digitaler Ausgang 24 V DC	= OK

Ausgang		
Bedingungen	Pin 2	Pin 4
Fehler	24 V / (+) 24 V*	0 V
OK	0 V	24 V / (+) 24 V*

Eingang		
Bedingungen	Pin 1	Pin 3
gestartet	24 V / (+) 24 V*	-0 V
gestoppt	0 V	-0 V

*für Steuereinheit mit potentialfreiem Ausgang

Beschreibung:

Das Signalkabel verbindet die Steuereinheit mit der Presse/Fertigungsmaschine.

2299.60.81.01. Signalkabel gerade, zur Presse

Bestell-Nummer	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10