


PRÜFSTIFT MIT GRIFF, DIN 2269



240.11./22.

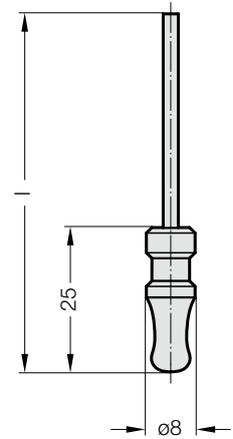

Werkstoff:

Legierter Werkzeugstahl gehärtet und mehrfach gealtert
Härte 60 ± 2 HRC

Ausführung:

feinstgeschliffen
Güteklasse I $\pm 0,001$
Güteklasse II $\pm 0,002$

Die Prüfstifte sind im Griff fest verankert und mit der Durchmesser-Zahl signiert.

Bestellhinweis:

Einzelstifte $\varnothing 0,5 - 3,0$ mm, im Durchmesser um 0,01 steigend
Güteklasse I = 240.11.
Güteklasse II = 240.22.

240.11./22. Prüfstift mit Griff, DIN 2269

d_1	l
0,5 - 0,99	58
1 - 3	88

Bestell-Beispiel:

Prüfstift mit Griff, DIN 2269 = 240.11.
Güteklasse I
 $d_1 = 1,5$ mm = 0150
Bestell-Nummer = 240.11.0150