




# HONSEL

The Art of **Fastening**

**90**  
YEARS  
1930-2020

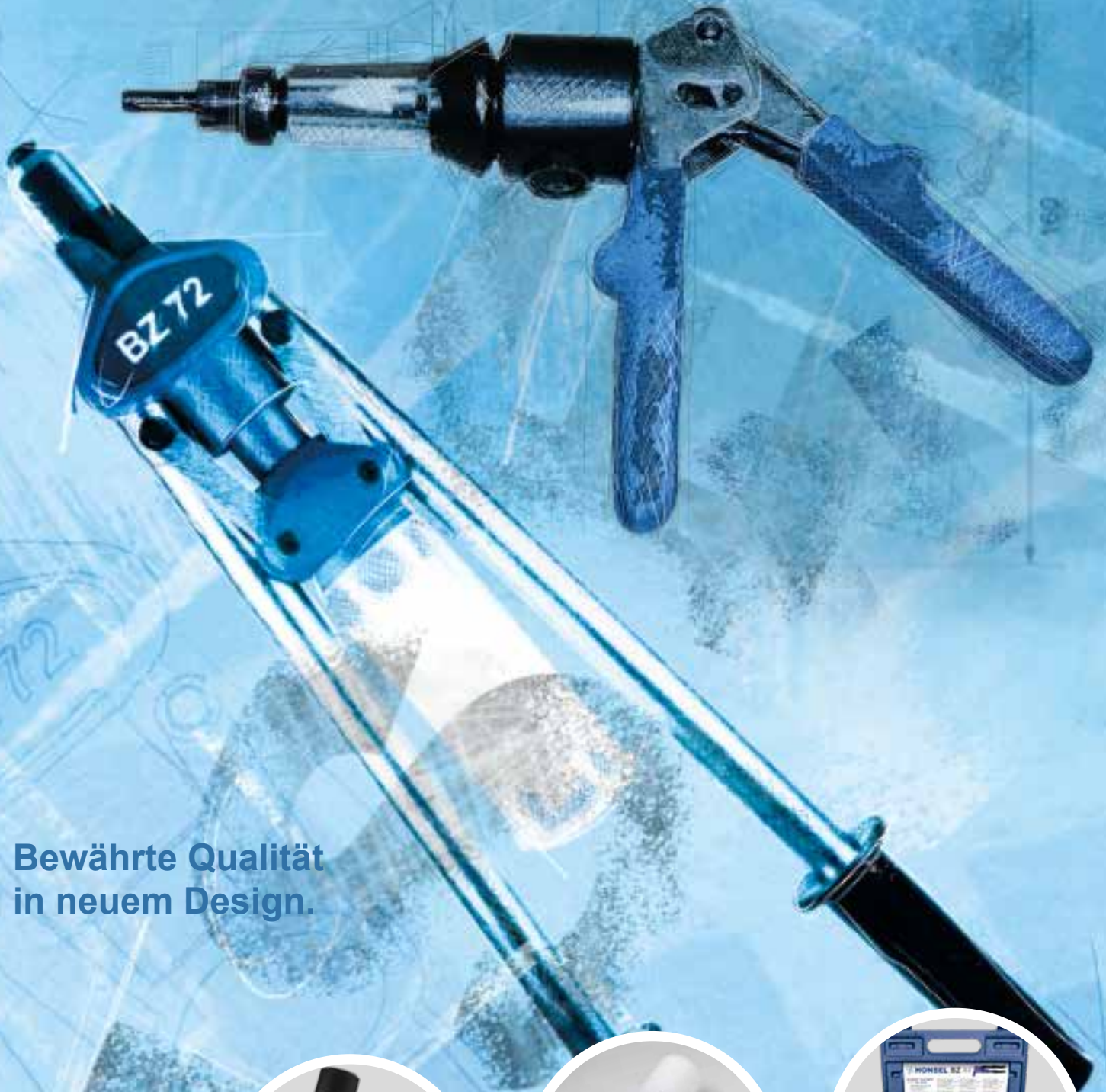

**Bewährte Qualität  
in neuem Design.**



**Handnietwerkzeuge**

## BZ 2

Blindniet-Handzange  
> mit Öffnungsfeder



**Gute Ergonomie,  
hervorragende Übersetzung**



**BZ 2A NEU !  
mit Stiftauffangbehälter**

Lieferung in Blister-Verpackung



## BZ 44

Blindniet-Handzange  
> mit Öffnungsfeder



**Der Klassiker,  
robust und zuverlässig**



**Mit Festhaltemechanismus für den Nietdorn.**

Der Blindnietdorn wird vor und nach dem Nietvorgang in der Zange festgehalten, so dass das Werkzeug mit nur einer Hand sicher bedient und mit der anderen Hand ein Bauteil festgehalten werden kann.

Lieferung in Blister-Verpackung



## BZ 2

Gewicht 0,56 kg  
Arbeitshub 8 mm  
Verpackung Blister  
Inkl. 4 Mundstücke



**Blindniete**

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium	[Red bar]								
Stahl	[Blue bar]								
Edelstahl	[Green bar]								
Kupfer Legierungen	[Orange bar]								

Auch mit Sortiment erhältlich



## BZ 44

Gewicht 0,63 kg  
Arbeitshub 9,5 mm  
Verpackung Blister  
Inkl. 4 Mundstücke



**Blindniete**

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium	[Red bar]								
Stahl	[Blue bar]								
Edelstahl	[Green bar]								
Kupfer Legierungen	[Orange bar]								

Auch mit Sortiment erhältlich



## BZ 70/72

Hebelnietwerkzeug für Blindniete



**Stabile Konstruktion. Zuverlässiges Setzen von Blindniete auch mit großen Durchmessern.**



Wechselmundstücke in verschlossenem Fach am Stiftaufangbehälter



Hebelnietgerät BZ 70 im schlagfesten Kunststoff-Koffer.

## BZ 58

Scheren-Blindnietwerkzeug



**Einfache Handhabung, sehr gute Kraftübertragung.**



Wechselmundstücke im Werkzeug verschraubt.

## BZ 70

Gewicht 1,5 kg  
Arbeitshub 14,5 mm  
Verpackung Koffer  
Inkl. 4 Mundstücke  
max. Stift- $\varnothing$  3,2 mm



### Blindniete

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium	■								
Stahl	■								
Edelstahl	■								
Kupfer Legierungen	■								

## BZ 72

Gewicht 1,65 kg  
Arbeitshub 14,5 mm  
Verpackung Koffer  
Inkl. 4 Mundstücke  
max. Stift- $\varnothing$  4,0 mm

### Blindniete

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium	■								
Stahl	■								
Edelstahl	■								
Kupfer Legierungen	■								

## BZ 58

Gewicht 2,0 kg  
Arbeitshub 11 mm  
Verpackung Karton  
Inkl. 4 Mundstücke  
max. Stift- $\varnothing$  3,8 mm



### Blindniete

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium	■								
Stahl	■								
Edelstahl	■								
Kupfer Legierungen	■								



# VNG 255

Handnietzange für Blindnietmuttern und -schrauben

- > inklusive Sortiment
- > 360° drehbarer Kopf

**Der Bestseller  
10.000fach verkauft!**




**Nahezu unbegrenzte Arbeitspositionen**



**Universell und flexibel einsetzbar!**

# VNG 371

Hebelnietzange für Blindnietmuttern und -schrauben

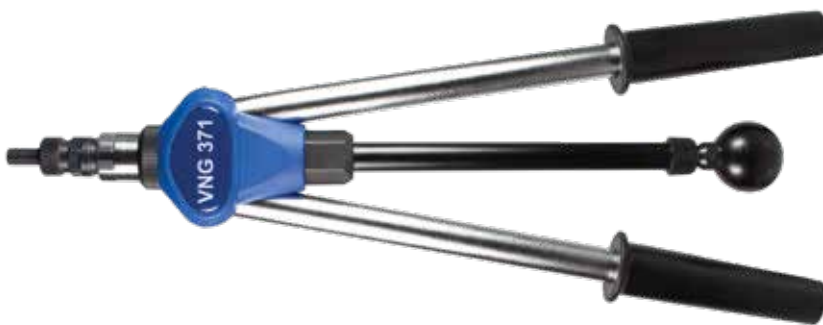

**Komfortables Abspindeln durch leichtgängigen Drillstab**



Schnellwechselsystem für Gewindedorn.



Lieferung im schlagfesten Kunststoff-Koffer.

# BZ 70

Gewicht 0,9 kg  
Verpackung Kunststoff-Koffer

## Blindnietmuttern

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
optional	Aluminium						
optional	Stahl						
optional	Edelstahl						

## Blindnieterschrauben

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl						

Mit Sortiment



# VNG 371

Gewicht 1,2 kg  
Verpackung Kunststoff-Koffer

## Inhalt

- je 1 Umrüstsatz für Blindnietmuttern M5, M6, M8, M10
- je 1 Gewindehülse für RIBOLT®-Blindnieterschrauben M5, M6, M8

## Blindnietmuttern

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Aluminium						
	Stahl						
	Edelstahl						

## Blindnieterschrauben

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl						



## VNG 152

Handnietzange für Blindnietmuttern und -schrauben  
> mit Hydraulik



Hydraulikunterstütztes  
Setzen ohne großen  
Kraftaufwand.



## VNG 612

Handnietzange für Blindnietmuttern und -schrauben



Neue optimierte Variante !

Leichtgängiger Ratschenmechanismus für Blindnietmuttern bis M12



## VNG 152

Gewicht 0,6 kg  
Verpackung Kunststoff-Koffer

### Inhalt

- je 1 Umrüstsatz für Blindnietmuttern M3, M4, M5, M6 und M8
- je 1 Umrüstsatz für RIFBOLT®-Blindniet-schrauben M3, M4, M5, M6 und M8

### Blindnietmuttern

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium						
Stahl						
Edelstahl						

### Blindniet-schrauben

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl						



## VNG 152

Gewicht 1,1 kg  
Verpackung Koffer in Aluoptik

### Inhalt

- je 1 Umrüstsatz für Blindnietmuttern M5 - M12
- je 1 Umrüstsatz für RIFBOLT®-Blindniet-schrauben M5-M8

### Blindnietmuttern

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
*	Aluminium					
*	Stahl					
*	Edelstahl					

\* optional

### Blindniet-schrauben

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl					



# MULTI 1

Handnietzange für Blindniete, Blindnietmutter und -schrauben

> 360° drehbarer Kopf



Stufenlos um 360° drehbar.

MULTI 1 in schlagfestem Kunststoff-Koffer.



# MULTI 5

Hebelnietzange für Blindniete, Blindnietmutter und -schrauben

> klappbare Arme



Multi 5 mit eingeklappten Armen in schlagfestem Kunststoff-Koffer.

# MULTI 1

**Gewicht:** 0,56 kg  
**Verpackung:** Kunststoff-Koffer

**Inhalt:**

- je 1 Mundst. für Blindniete 2,4 mm; 3,0/3,2 mm; 4,0 mm; 4,8/5,0 mm
- je 1 Umrüstsatz für Blindnietmutter M3, M4, M5 und M6
- je 1 Gewindehülse für RIFBOLT®-Blindniet-schrauben M4 und M5
- je 1 Maulschlüssel SW 15/19, SW 21/17 und SW 5/8

## Blindniete

2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0
Aluminium						
Stahl						
Edelstahl						
Kupfer Legierungen						

## Blindnietmutter

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium						
Stahl						

## Blindniet-schrauben

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl						

# MULTI 5

**Gewicht:** 1,9 kg  
**Verpackung:** Kunststoff-Koffer

**Inhalt:**

- je 1 Mundst. für Blindniete 3,0/3,2 mm; 4,0 mm; 4,8/5,0 mm; 6,0 mm; 6,4 mm
- je 1 Umrüstsatz für Blindnietmutter M4, M5, M6, M8 und M10
- je 1 Gewindehülse für RIFBOLT®-Blindniet-schrauben M4, M5, M6 und M8

## Blindniete

3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium						
Stahl						
Edelstahl						
Kupfer Legierungen						

## Blindnietmutter

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium						
Stahl						

## Blindniet-schrauben

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl						

## BZ2 Sortiment



### BZ 2 mit Sortiment OPTO® Alu/Stahl

Sortimentskasten aus robustem Kunststoff mit Blindnietzange BZ 2 inkl. Montageschlüssel, Ersatzspannbacken, je 1 Stück Bohrer 3,3 mm, 4,1 mm und 4,9 mm sowie 300 Blindniete.

## BZ44 Sortiment



### BZ 44 mit Sortiment ALFO® Alu/Stahl

Sortimentskasten aus robustem Kunststoff mit Blindnietzange BZ 44 inkl. Montageschlüssel, Ersatzspannbacken, je 1 Stück Bohrer 3,1 mm und 4,1 mm sowie 350 Blindniete.

## VNG255 Sortimente



### VNG 255 im Sortiment

Sortimentskasten aus robustem Kunststoff mit VNG 255 für Blindnietmutter und Blindnietsschrauben inkl. je 1x Umrüstsatz für Blindnietmutter M4/M5/M6, je 1x Gewindehülse für RIFBOLT®-Blindnietsschrauben M4/M5, je 1x Maulschlüssel SW 22/SW 24 und Sechskantstiftschlüssel SW 6

**Kompakte Sortimente  
im robusten Kunststoff-Koffer!**

# HONSEL



Blindniete



Blindnietmutter



Blindnietsschrauben



HONSELcoils



Einpresselemente



Powertrain Fasteners



Bolzen und Hülsen



Sonderteile



Handnietwerkzeuge



Druckluftnietgeräte



Akku-Nieter



Automationskomponenten



Prozessüberwachung

**Honsel Distribution GmbH & Co.**  
Friedrich-Wöhler-Str.44  
24536 Neumünster  
**Deutschland**

fon ++49 4321 - 96 71 71  
fax ++49 4321 - 96 71 96  
mail [info@honsel.de](mailto:info@honsel.de)

825.100.200.060-1-1