


ZLW-OD – gegenläufig

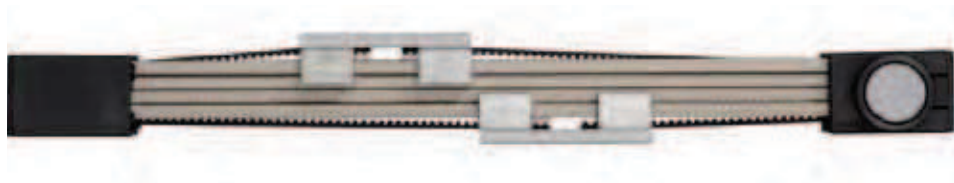


- schnelles gegenläufiges Positionieren
- schnelle Rechts-Links-Verstellung
- kompakt und leicht
- Motorflansch für NEMA23 ab Lager lieferbar
- als Standard und Basic-Version erhältlich
- inkl. Winkelflansch zur Befestigung
- max. Hublängen: 1000 mm (0630), 1500 mm (1040)
- max. Belastung radial:
50 N (0630), 100 N (1040)



Bestellschlüssel

komplett ▶ Seite 1226

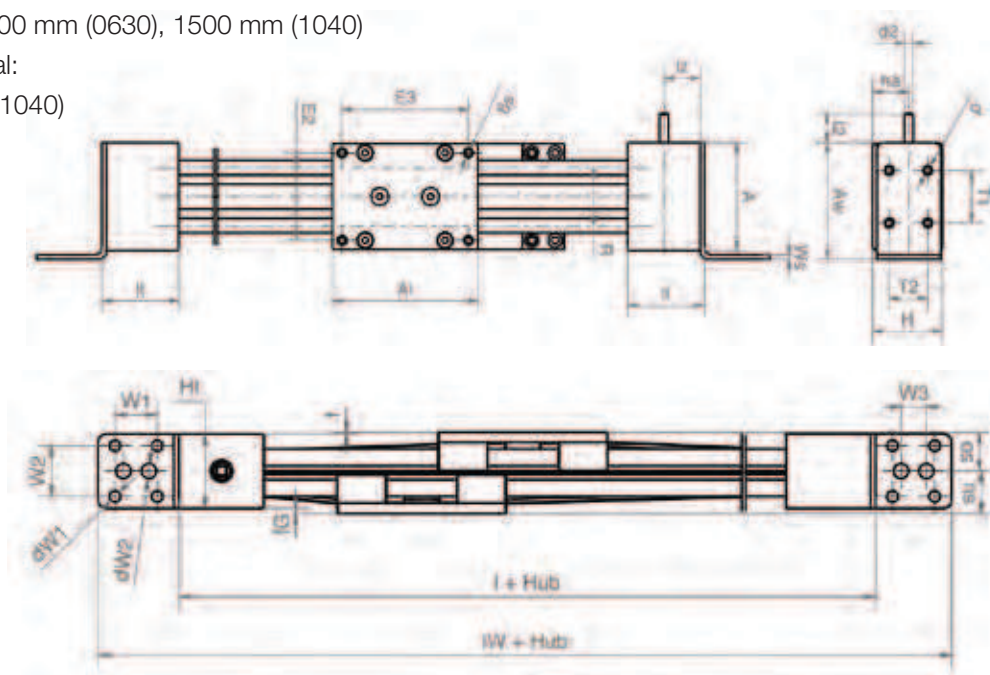

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	A	AI	H	Ht	E2	E3	I	R	f	fG	lt	sg	ha	l2	d2
	-0,3				±0,15	±0,15		±0,15			±0,3				h9
ZLW-0630-OD*	54	60	31	28	45	51	144	30	3	7	42	M4	14	20	8
ZLW-1040-OD	74	100	45	44	60	87	204	40	1	3	52	M6	22	20	10

Bestellnummer	d	SU	SO	T1	T2	lz	Ws	W1	W2	W3	dw1	dw2	IW	AW
Anschlussmaße				±0,2	-1,0								±0,25	±0,25
ZLW-0630-OD*	4	21	17	20	21	22	2	20	2	10	5,5	6,6	260	60
ZLW-1040-OD	5	25	23	36	26,5	27	3	25	3	15	6,6	8,8	296	80

* Basic-Version: 6 mm Vierkant, Kunststoffadapter für Zapfendurchmesser 10 mm im Lieferumfang enthalten



Lieferzeit 2-3 Tage



Preise Online-Preisliste

www.igus.de/de/ZLW-OD