

## Abmessungen [mm]


Art.-Nr.	Gewicht [kg/m]	q	dq	qi ±0,02	max. Länge
AWMQ-10	0,082	7,5	10	5	1.500
AWMQ-12	0,193	12	8,5	16	1.500
AWMQ-20	0,46	20	25	15	3.000

## Passendes Zubehör

## Kunststoff-Traversen




- günstige Befestigungsmöglichkeit
- auch als Loslager verwendbar

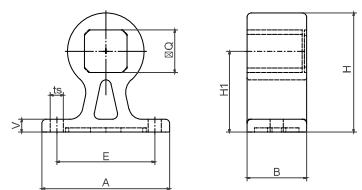

## Abmessungen [mm]



Art.-Nr.	A	H	B	Q	H1	E	ts	V
STZ-Q10-01-FL	30	21	14	7,5	14	20	3,3	3
STZ-Q20-01-FL	60	56	28	20	38	46	6,2	6

## Endkappen für Profilrohr

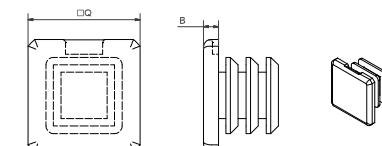

## Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Q	B
STZ-Q10-01-C	7,5	1
STZ-Q20-01-C	20	5

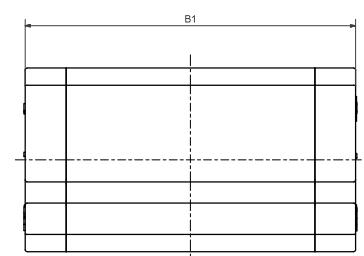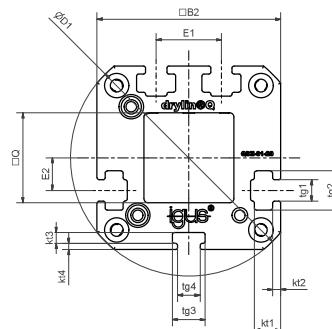

## Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Gewicht [g]	M max. [Nm]	B1	B2	D1	Q	E1	E2	tg1	tg2	tg3	tg4	kt1	kt2	kt3	kt4
QWE-01-12	110	5	80	34	44	12	12	6	5,5	8	8	—	—	—	3	1,25
QWE-01-20	210	10	81	45	58	20	16	8	5,5	9,6	8	5,5	6,4	2	2,7	1,5

## Zubehör: Nutenstein



Nutenstein bieten Befestigungsoptionen (von z.B. Sensoren) an vier Seiten des Gehäuses. Im Lieferumfang eines QWE Schlittens sind 8 Stück enthalten.

Art.-Nr.: NOR-20602

## Kombinierbar mit:

