
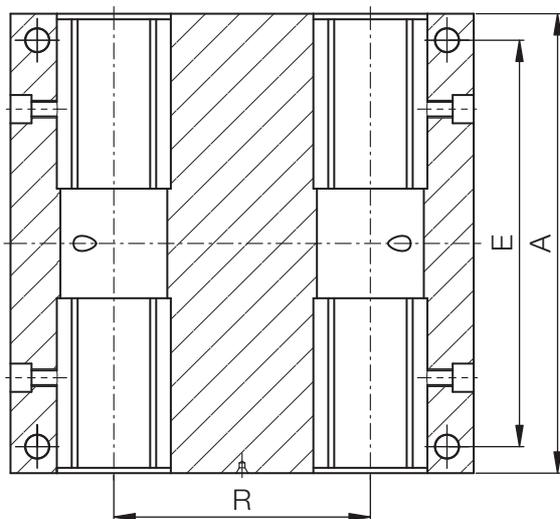


Besondere Eigenschaften

- Gehäuse: Aluminium
- ausgestattet mit DryLin® R-Lineargleitlagern, Bestellnummer OJUM-01-ø oder OJUM-03-ø
- wartungsfrei
- Fixierschrauben nach DIN 912-8.8, Sicherungsring nach DIN 7980
- Befestigung der Lager im Gehäuse erfolgt über Axial-Radialfixierschrauben
- empfohlene Toleranz für die Welle: h6-h10 (siehe igus®-unterstützte Wellen S. 65.3)
- ab Lager lieferbar

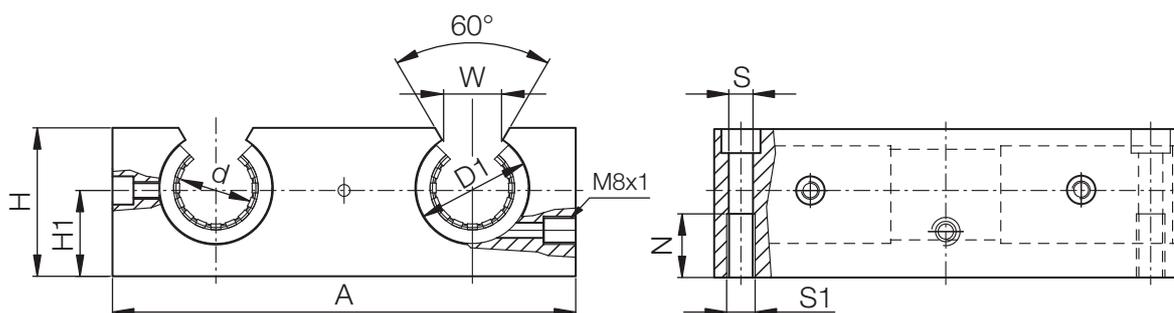

Abmessungen [mm]

Bestellnr. Standard mit OJUM-01	Fluchtungs-ausgleich mit OJUM-03	d [mm]	D1 [mm]	A [mm]	H [mm]	H1 [mm]	W [mm]	R [mm]	N [mm]	E [mm]	S [mm]	S1 [mm]
OQA-01-12	OQA-03-12	12	22	85	30	18	14	42	13	73	5,3	M6
OQA-01-16	OQA-03-16	16	26	100	35	22	17	54	13	88	5,3	M6
OQA-01-20	OQA-03-20	20	32	130	42	25	17	72	18	115	6,8	M8
OQA-01-25	OQA-03-25	25	40	160	51	30	21	88	22	140	9,0	M10
OQA-01-30	OQA-03-30	30	47	180	60	35	21	96	26	158	10,5	M12
OQA-01-40	OQA-03-40	40	62	230	77	45	27	122	34	202	13,5	M16

DryLin® R

mm

Telefon (0 22 03) 96 49-145

Telefax (0 22 03) 96 49-334

