 


## drylin® R-Gehäuselager | Lieferprogramm

## Geschlossene Bauform



- Gehäuse: Aluminium, ausgestattet mit vier drylin® R-Lineargleitlagern



Bestellschlüssel


Typ      Option      Größe

**R Q A - 01 - 10**

Quattroschlitzen mit RJUM-Lagern	Aluminiumgehäuse	Standard mit RJUM-01	Innen-Ø
----------------------------------	------------------	----------------------	---------

## Optionen:

- 01: Standard mit RJUM-01  
03: mit RJUM-03  
04: mit RJM-01

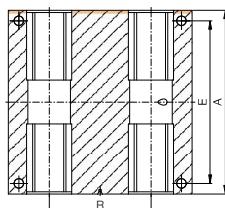Bitte beachten Sie:  
Einbauhinweise ► Seite 879

## Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Fluchtungs-ausgleich	Vollkunststofflager	d	D1	A	H	H1	H3	R	N	E	S	S1
Standard	mit	mit											
mit RJUM-01	mit RJUM-03	RJM-01											
<b>RQA-01-08</b>	-	<b>RQA-04-08</b>	8	16	65	23	11,5	8	32	11	55	4,3	M5
<b>RQA-01-10</b>	<b>RQA-03-10</b>	<b>RQA-04-10</b>	10	19	70	25	12,5	10	34	13	60	4,3	M5
<b>RQA-01-12</b>	<b>RQA-03-12</b>	<b>RQA-04-12</b>	12	22	85	32	16	13	42	13	73	5,3	M6
<b>RQA-01-16</b>	<b>RQA-03-16</b>	<b>RQA-04-16</b>	16	26	100	36	18	15	54	13	88	5,3	M6
<b>RQA-01-20</b>	<b>RQA-03-20</b>	<b>RQA-04-20</b>	20	32	130	46	23	19	72	18	115	6,6	M8
<b>RQA-01-25</b>	<b>RQA-03-25</b>	<b>RQA-04-25</b>	25	40	160	56	28	24	88	22	140	8,4	M10
<b>RQA-01-30</b>	<b>RQA-03-30</b>	<b>RQA-04-30</b>	30	47	180	64	32	27	96	26	158	10,5	M12
<b>RQA-01-40</b>	<b>RQA-03-40</b>	<b>RQA-04-40</b>	40	62	230	80	40	35	122	34	202	13,5	M16

Sind ausgestattet mit:



RJUM-01



RJUM-03




 
RJM-01

## drylin® R-Gehäuselager | Lieferprogramm

## Offene Bauform



- Gehäuse: Aluminium, ausgestattet mit vier drylin® R-Lineargleitlagern

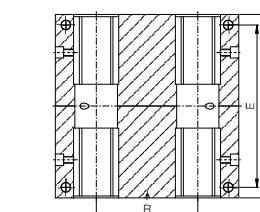

## Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Fluchtungs-ausgleich	d	D1	A	H	H1	W	R	N	E	S	S1
Standard	mit											
mit OJUM-01	mit OJUM-03											
<b>OQA-01-12</b>	<b>OQA-03-12</b>	12	22	85	30	18	14	42	13	73	5,3	M6
<b>OQA-01-16</b>	<b>OQA-03-16</b>	16	26	100	35	22	17	54	13	88	5,3	M6
<b>OQA-01-20</b>	<b>OQA-03-20</b>	20	32	130	42	25	17	72	18	115	6,8	M8
<b>OQA-01-25</b>	<b>OQA-03-25</b>	25	40	160	51	30	21	88	22	140	9,0	M10
<b>OQA-01-30</b>	<b>OQA-03-30</b>	30	47	180	60	35	21	96	26	158	10,5	M12
<b>OQA-01-40</b>	<b>OQA-03-40</b>	40	62	230	77	45	27	122	34	202	13,5	M16

Sind ausgestattet mit:



OJUM-01



OJUM-03