


Für Neukonstruktionen:
Serie "E2 Rohre"
R68 ▶ Seite 6.42

igus® E-KettenSysteme®

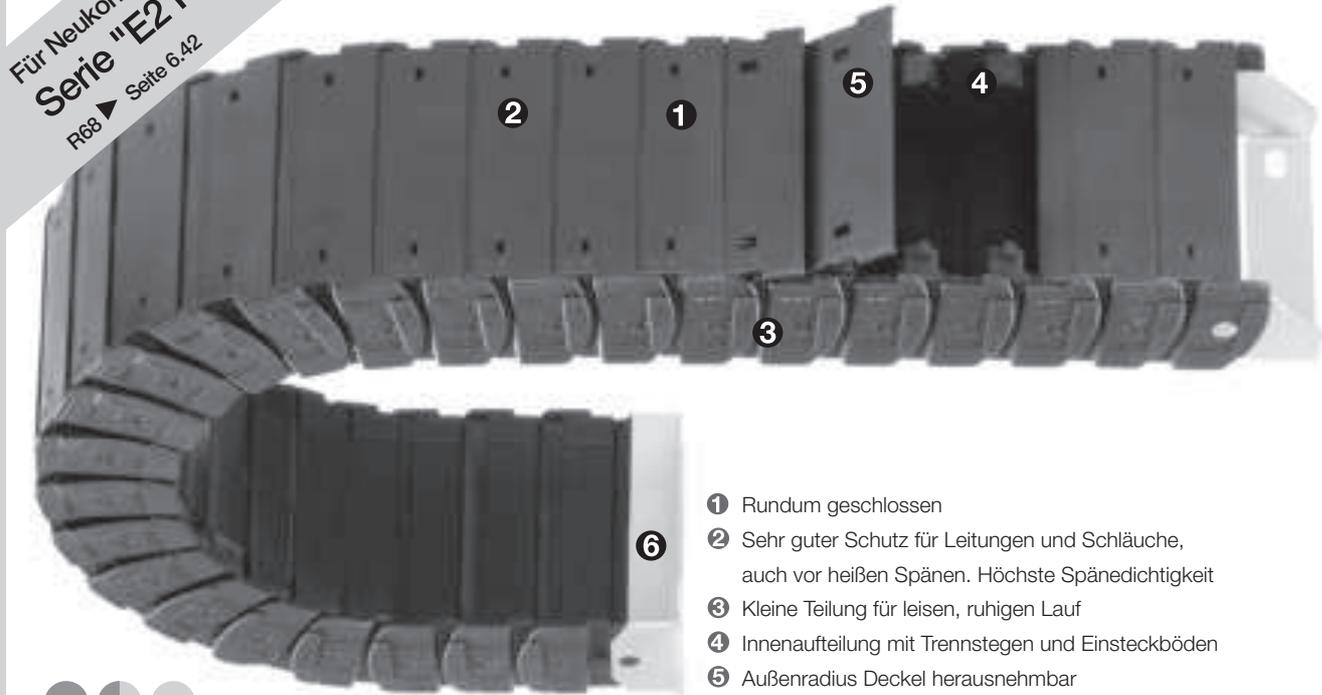


● ● ● Preis Index

- ① Rundum geschlossen
- ② Sehr guter Schutz für Leitungen und Schläuche, auch vor heißen Spänen. Höchste Spänedichtigkeit
- ③ Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
- ④ Innenaufteilung mit Trennstegen und Einsteckböden
- ⑤ Außenradius Deckel herausnehmbar
- ⑥ 3 Varianten Anschlusselemente

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln


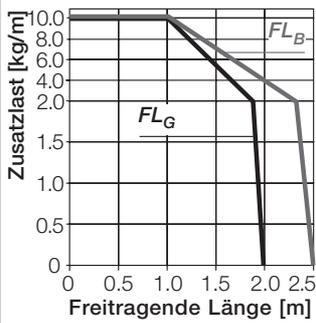


Verfahrweg S [m]



Freitragende Länge

FL_G = mit geradem Obertrum
 FL_B = mit erlaubtem Durchhang

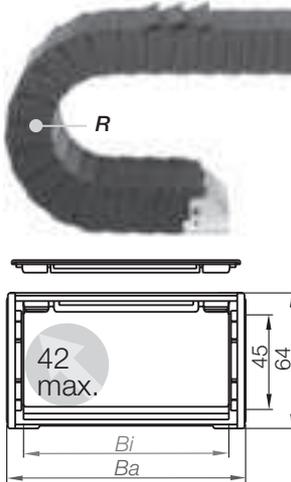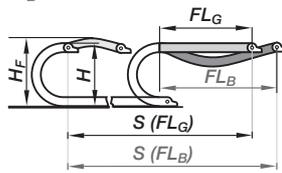

Serie R68 classic - im Außenradius zu öffnen

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
68.1. <input type="text"/> .0	75	93	100	125 150
68.2. <input type="text"/> .0	115	133	200	225 250
68.3. <input type="text"/> .0	175	196	300	
Radius für alle Rohrbreiten!				

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 68.1..0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Rohrbreite kombinierbar!



Serie R68 classic - komplett geschlossenes Energierohr

Bestellbeispiel

68. 1. 125.0
 Farbe schwarz
 Biegeradius
 Breiten-Index
 Serie

Bestellbeispiel: 3,0 m komplette E-Kette®
 (Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)
 3,0 m (84 Glieder) Serie 68.1.125.0
 + mit 2 Trennstegen 311 montiert jedes 2. Glied
 + 1 Satz Anschlusselemente 681.12