



igus® E-KettenSysteme®


Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln







● ● ● Preis Index

- 1 Doppeltes, verstärktes Anschlagssystem für große freitragende Länge
- 2 Links und rechts aufklappbar, von oben zugänglich
- 3 Integrierte Zugentlastung möglich
- 4 Große Bolzen - lange Lebensdauer
- 5 Seitliche Gleitflächen für Betrieb "auf der Seite"
- 6 Einführungsschräge - leichte Montage
- 7 Leitungsschonender Innenraum mit modularer Innenaufteilung
- 8 Schmutzabweisende Außenkontur
- 9 Serie 240 innen aufklappbar kombinierbar mit Serie 250 außen aufklappbar

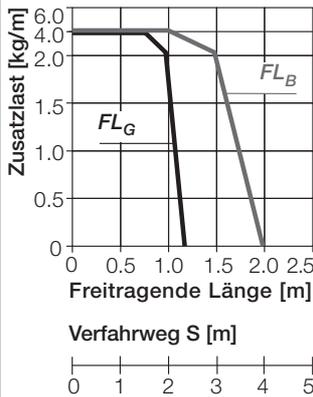

**Freitragende Länge**

$FL_G$  = mit geradem Obertrum  
 $FL_B$  = mit erlaubtem Durchhang

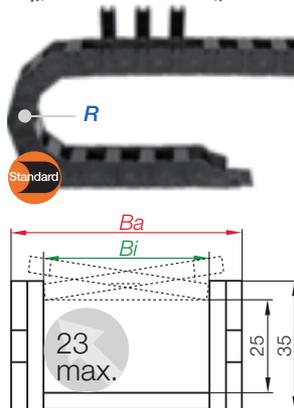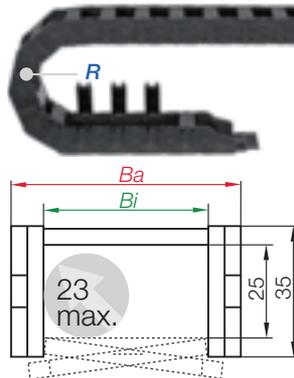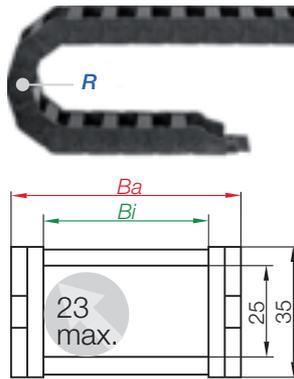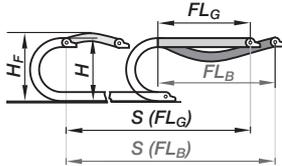

**Serie 200 - nicht aufklappbar**

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien
200.02.□.0	25	41	055	075 100
200.03.□.0	38	54	125	150 175
200.05.□.0	57	73	200	225 250
200.07.□.0	77	93	Radius für alle Kettenbreiten!	
200.09.□.0	90	106		
200.10.□.0	103	119		
200.12.□.0	125	141		

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 200.10.100.0  
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

**Serie 240 - im Innenradius aufklappbar**

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien
240.02.□.0	25	41	055	075 100
240.03.□.0	38	54	125	150 175
240.05.□.0	57	73	200	225 250
240.07.□.0	77	93	Radius für alle Kettenbreiten!	
240.09.□.0	90	106	Nur nach Rücksprache für lange Verfahrenwege geeignet...	
240.10.□.0	103	119	Wir empfehlen eine im Außenradius aufklappbare E-Kette® für lange Verfahrenwege!	
240.12.□.0	125	141		

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 240.10.100.0  
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

**Serie 250 - im Außenradius aufklappbar**

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien
250.02.□.0	25	41	055	075 100
250.03.□.0	38	54	125	150 175
250.05.□.0	57	73	200	225 250
250.07.□.0	77	93	Radius für alle Kettenbreiten!	
250.09.□.0	90	106		
250.10.□.0	103	119		
250.12.□.0	125	141		

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 250.10.100.0  
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

**Bestellbeispiel**



250. 10. 100.0

- Farbe schwarz
- Biegeradius
- Breiten-Index
- Serie



**Bestellbeispiel: 2,0 m komplette E-Kette®**

(Kettenlänge oder Gliederanzahl angeben!)

2,0 m (44 Glieder) **Serie 250.10.100.0**

+ mit 2 Trennstegen 211 montiert jedes 2. Glied

+ 1 Satz Anschlusselemente + Zugentlast. **2100.34.PZB**

