


igus® E-KettenSysteme®


Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

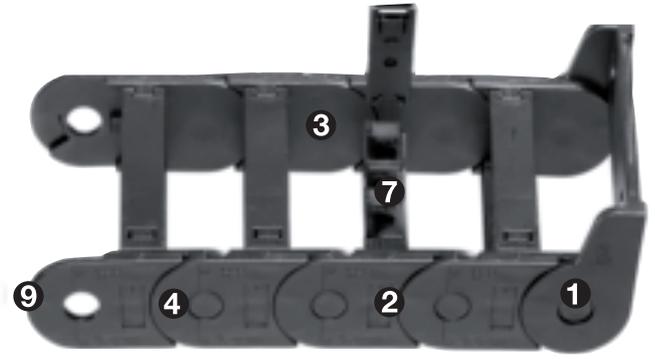







- ① Große Bolzen - lange Lebensdauer
- ② Doppeltes, verstärktes Anschlagssystem für große freitragende Länge
- ③ Günstiges Verhältnis Innenmaß/Außenmaß
- ④ Seitliche Gleitflächen für Betrieb "auf der Seite"
- ⑤ Leitungsschonender Innenraum
- ⑥ Serie 27i innen aufklappbar kombinierbar mit Serie 27 außen aufklappbar, von oben zugänglich
- ⑦ Vielseitige modulare Innenaufteilung
- ⑧ Integrierte Zugentlastung möglich
- ⑨ Seitliche Verschleißzulage

● ● ● Preis Index

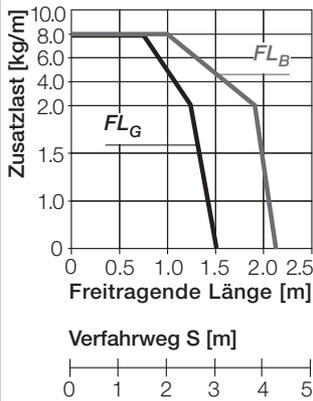

Freitragende Länge

FL_G = mit geradem Obertrum
 FL_B = mit erlaubtem Durchhang

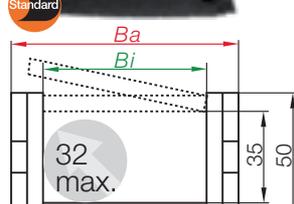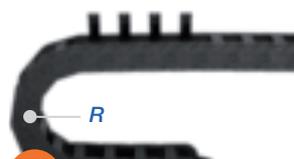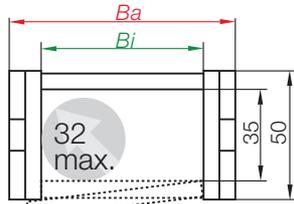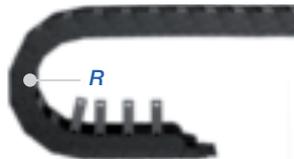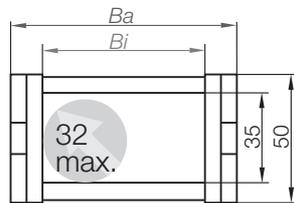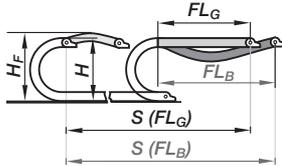

Serie 26 - nicht aufklappbar

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
26.05.□.0	50	66	063	075 100
26.07.□.0	75	91	125	150 175
26.10.□.0	100	116	200	250
26.12.□.0	125	141	Radius für alle Kettenbreiten!	
26.15.□.0	150	166		
26.17.□.0	175	194		
26.20.□.0	200	219		

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 26.10. .0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

Serie 27i - im Innenradius aufklappbar

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
27i.05.□.0	50	66	063	075 100
27i.07.□.0	75	91	125	150 175
27i.10.□.0	100	116	200	250
27i.12.□.0	125	141	Radius für alle Kettenbreiten!	
27i.15.□.0	150	166	Nur nach Rücksprache für lange Verfahrenwege geeignet. Wir empfehlen eine im Außenradius aufklappbare E-Kette® für lange Verfahrenwege!	
27i.17.□.0	175	194		
27i.20.□.0	200	219		


Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 27i.10. .0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

Serie 27 - im Außenradius aufklappbar

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
27.05.□.0	50	66	063	075 100
27.07.□.0	75	91	125	150 175
27.10.□.0	100	116	200	250
27.12.□.0	125	141	Radius für alle Kettenbreiten!	
27.15.□.0	150	166		
27.17.□.0	175	194		
27.20.□.0	200	219		

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 27.10. .0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

Bestellbeispiel

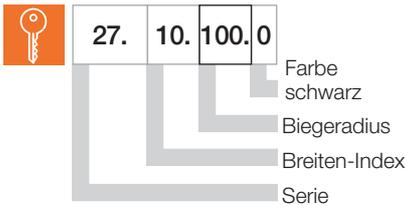

Bestellbeispiel: 3,0 m komplette E-Kette®
(Kettenlänge oder Gliederanzahl angeben!)
3,0 m (54 Glieder) **Serie 27.10.100.0**
+ mit 2 Trennstegen **261** montiert jedes 2. Glied
+ 1 Satz Anschlusselemente + Zugentlast. **2610.34.PZB**

