
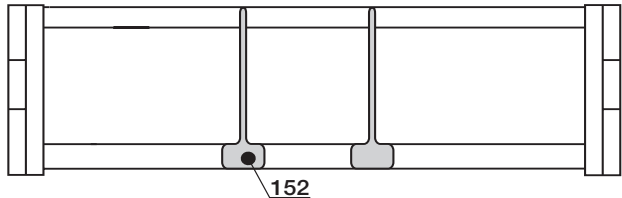


Teilung = 30,5 mm Glieder/m = 33 Kettenlänge = $S/2 + K$

R	038	048	075	110	125	145	180
H	100	120	175	245	275	315	385
D	80	90	120	155	170	190	225
K	185	215	300	410	455	520	630


Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 20$ mm (bei 1,5 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.

Einbaumaße

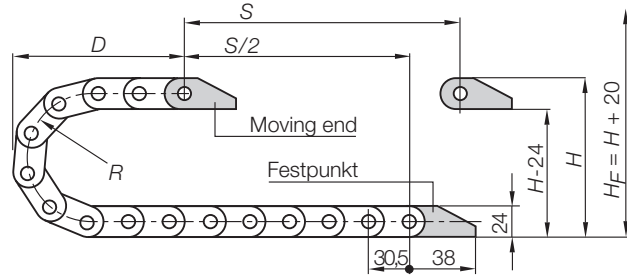

Trennsteg

unmontiert	151
montiert	152

 

Innenaufteilung




10...1P(Z)

Mitnehmer


10...2P(Z)

Festpunkt

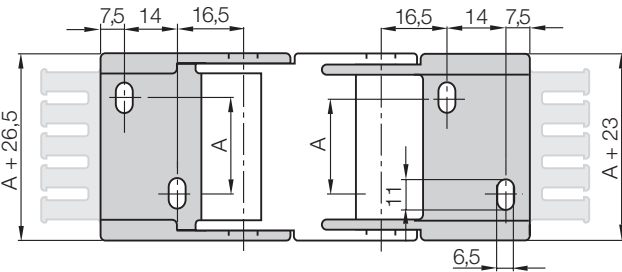

Mitnehmer mit Bohrung

10...1P(Z)

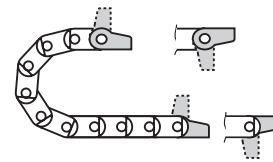

10...2P(Z)
Festpunkt mit Bolzen

Anschlusselemente



Kunststoff mit oder ohne Zugentlastung

Für	Art. Nr.	Art. Nr.	Maß A
Kettentyp:	Standard Komplettsatz inkl. Kämmen	Standard Komplettsatz ohne Kämmen	[mm]
B15.1.	101.12PZ	101.12P	-
B15.2.	102.12PZ	102.12P	10
B15.3.	103.12PZ	103.12P	23
B15.4.	104.12PZ	104.12P	35

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

Bestellbeispiel

101.12P	Z
---------	---



Komplettsatz mit Zugentlastung
Komplettsatz ohne Zugentlastung

Komplettsatz für beide Enden:

101. 12 PZ (inkl. Kamm)

Bei Einzelteil-Bestellung:

101. 1 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit Bohrung

101. 2 PZ (inkl. Kamm)

Anschlusselement mit Bolzen



Varianten Anschlusselement Stahl,
ein- oder zweiteilig möglich

Weitere Features

Weitere Infos zu diesen Features ► siehe unten-
stehenden Link



E2 mini classic
Innenhöhe: 17 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



► Kapitel 9