


Teilung = 56 mm    Glieder/m = 18    Kettenlänge =  $s/2 + K$


<b>R</b>	063	075	100	125	150	175	200	220	250	300
<b>H+20</b>	180	205	255	305	355	405	455	495	555	655
<b>D</b>	130	150	175	200	225	250	275	295	325	375
<b>K</b>	340	380	465	550	620	700	780	850	940	1110

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist:  $H_F = H + 40$  mm (bei 2,0 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.

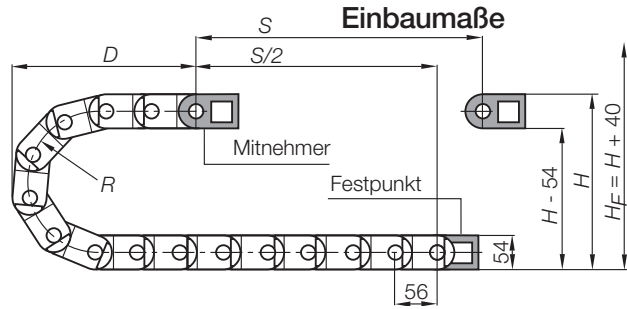

32

Innenhöhe: 32 mm

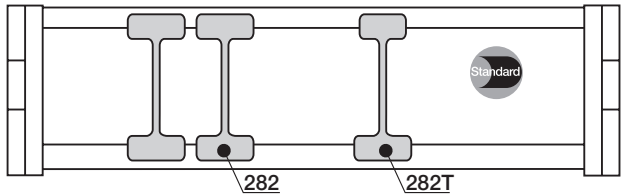


<b>Trennsteg für E-Kette®</b>	
unmontiert	281
montiert	282
<b>Trennsteg für E-Rohr</b>	
unmontiert	281T
montiert	282T

**Innenaufteilung**  
das komplette Programm ▶ 7.26




280/770...1  
Mitnehmer

280/770...2  
Festpunkt

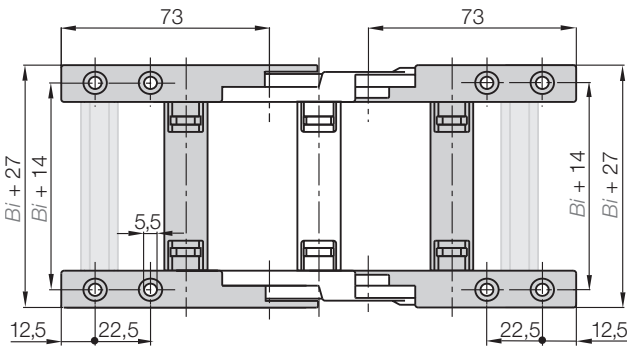

Mitnehmer mit Bohrung  
280/770...1

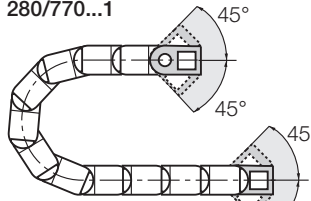


280/770...2  
Festpunkt mit Bolzen

**Anschlüsselemente**




KMA pendelnd - Befestigung  
mit Zylinderkopfschraube  
M5 DIN 912-8.8

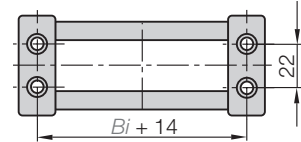

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi
.05.	280/770.05.12 C	50
.06.	280 .....06.12 C	68
.07.	280/770.07.12 C	75
.087.	280 .....087.12 C	87
.10.	280/770.10.12 C	100
.11.	280/770.11.12 C	108
.112.	280 .....112.12 C	112
.12.	280/770.12.12 C	125
.137.	280 .....137.12 C	137
.15.	280/770.15.12 C	150
.162.	280/ .....162.12 C	162
.17.	280/770.17.12 C	168
.18.	280 .....18.12 C	175
.187.	280 .....187.12 C	187
.20.	280/770.20.12 C	200
.212.	280 .....212.12 C	212

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi
.23.	280 .....23.12 C	225
.237.	280 .....237.12 C	237
.25.	280/770.25.12 C	250
.262.	280 .....262.12 C	262
.28.	280 .....28.12 C	275
.29.	280 .....29.12 C	287
.30.	280/770.30.12 C	300
.312.	280 .....312.12 C	312
.325.	280 .....325.12 C	325
.337.	280 .....337.12 C	337
.350.	280 .....350.12 C	350
.362.	280 .....362.12 C	362
.375.	280 .....375.12 C	375
.387.	280 .....387.12 C	387
.400.	280 .....400.12 C	400

Bestellbeispiel

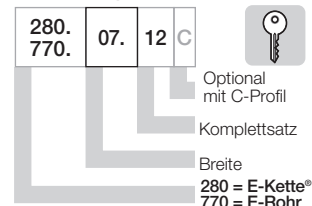

Komplettsatz für beide Enden:

280.07. 12

Bei Einzelteil-Bestellung:

280.07. 1

Anschlüsselement mit Bohrung

280.07. 2

Anschlüsselement mit Bolzen




Variantenreiche Innenaufteilung möglich    Mittellasche für extrem breite E-Ketten®    Erweiterungs-bügel für dicke Schläuche    Anschlüsselement KMA, starr    Anschlüsselement Stahl, starr

**Weitere Features**

Weitere Infos zu diesen Features ▶ siehe unten- [www.igus.de](http://www.igus.de)

E4/0

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

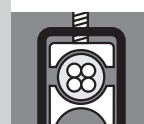

▶ Kapitel 9