


Für Neukonstruktionen:  
**Serie "E4/00"**  
280/290/R770 ▶ Seite 7.26

E4/0 | Serie 28-29-R77



igus® E-KettenSysteme®

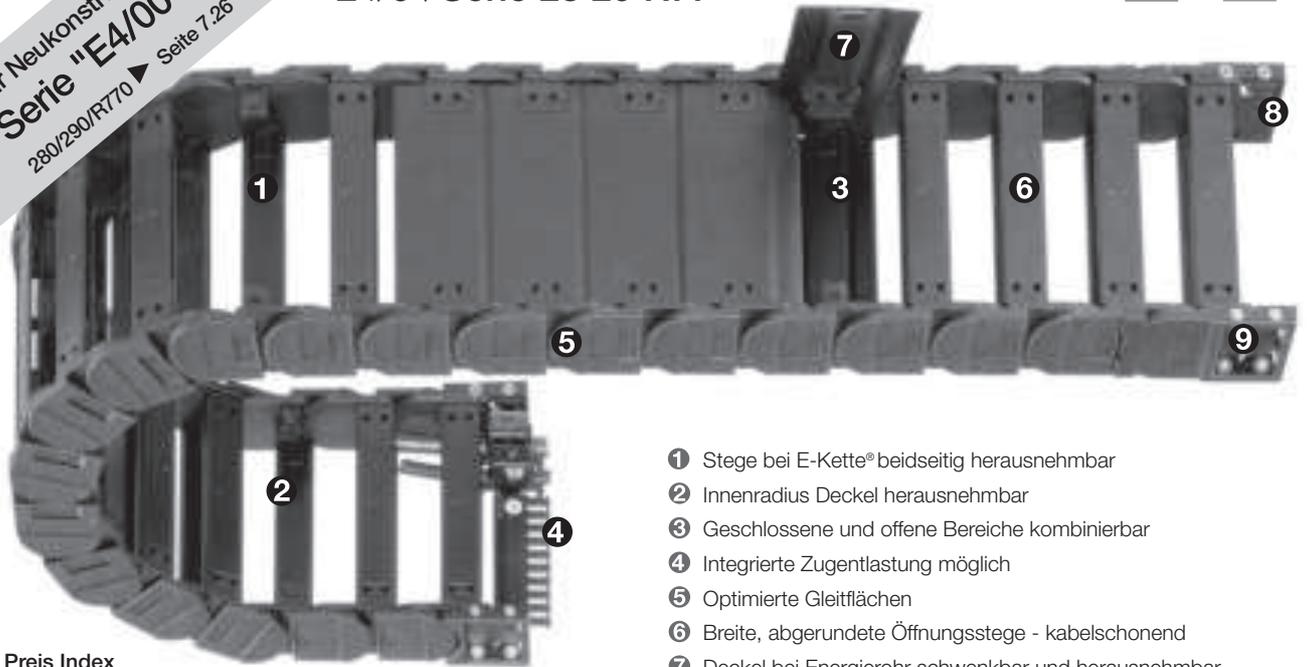


- ① Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar
- ② Innenradius Deckel herausnehmbar
- ③ Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
- ④ Integrierte Zugentlastung möglich
- ⑤ Optimierte Gleitflächen
- ⑥ Breite, abgerundete Öffnungsstege - kabelschonend
- ⑦ Deckel bei Energierohr schwenkbar und herausnehmbar
- ⑧ KMA Anschlusselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit
- ⑨ Anschlusselemente starr oder pendelnd lieferbar

Preis Index




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln

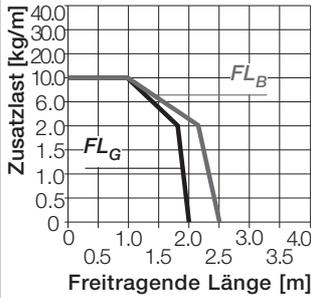


Verfahrweg S [m]

 


Freitragende Länge



$FL_G$  = mit geradem Obertrum  
 $FL_B$  = mit erlaubtem Durchhang

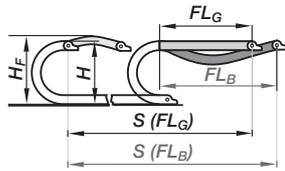


**Serie 28**  
Vollstegige E-Kette®

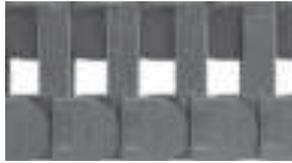

**Serie 29**  
Halbstegige E-Kette®

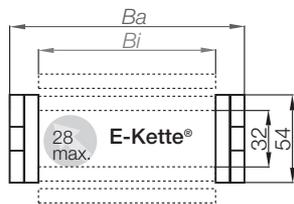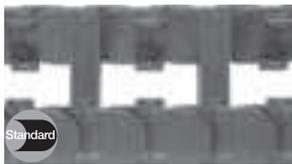


**Serie R77**  
geschlossenes E-Rohr

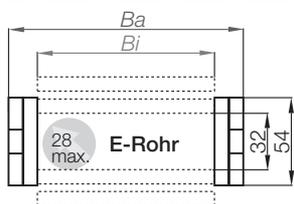

Art. Nr.	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm]	Biegeradien
28/29/77.05. . . . . <input type="checkbox"/> .0*	50	73	063**	075** 100**
28/29.06. . . . . <input type="checkbox"/> .0	68	91	125	150 175
28/29/77.07. . . . . <input type="checkbox"/> .0	75	98	200	220 250
28/29.087. . . . . <input type="checkbox"/> .0	87	110	300	
28/29/77.10. . . . . <input type="checkbox"/> .0	100	123	Radius für alle Breiten!	
28/29/77.11. . . . . <input type="checkbox"/> .0	108	131		
28/29.112. . . . . <input type="checkbox"/> .0	112	136		
28/29/77.12. . . . . <input type="checkbox"/> .0	125	148		
28/29.137. . . . . <input type="checkbox"/> .0	137	161		
28/29/77.15. . . . . <input type="checkbox"/> .0	150	173		
28/29.162. . . . . <input type="checkbox"/> .0	162	186		
28/29/77.17. . . . . <input type="checkbox"/> .0	168	191		
28/29.18. . . . . <input type="checkbox"/> .0	175	198		
28/29.187. . . . . <input type="checkbox"/> .0	187	211		
28/29/77.20. . . . . <input type="checkbox"/> .0	200	223		
28/29.212. . . . . <input type="checkbox"/> .0	212	236		
28/29.23. . . . . <input type="checkbox"/> .0	225	248		
28/29.237. . . . . <input type="checkbox"/> .0	237	261		
28/29/77.25. . . . . <input type="checkbox"/> .0	250	273		
28/29.262. . . . . <input type="checkbox"/> .0	262	286		
28/29.28. . . . . <input type="checkbox"/> .0	275	298		
28/29.29. . . . . <input type="checkbox"/> .0	287	311		
28/29/77.30. . . . . <input type="checkbox"/> .0	300	323		
28/29.312. . . . . <input type="checkbox"/> .0	312	336		
28/29.325. . . . . <input type="checkbox"/> .0	325	348		
28/29.337. . . . . <input type="checkbox"/> .0	337	361		
28/29.350. . . . . <input type="checkbox"/> .0	350	373		
28/29.362. . . . . <input type="checkbox"/> .0	362	386		
28/29.375. . . . . <input type="checkbox"/> .0	375	398		
28/29.387. . . . . <input type="checkbox"/> .0	387	411		
28/29.400. . . . . <input type="checkbox"/> .0	400	423		

Bestellbeispiel

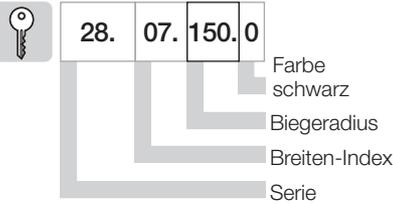

**Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette®**  
(Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)  
5,0 m (90 Glieder) **Serie 28.07.150.0**  
+ mit 2 Trennstegen **282** montiert jedes 2. Glied  
+ 1 Satz Anschlusselemente mit C-Profil **280.07.12C**

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. **28.07.150.0**  
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!