


Für Neukonstruktionen:
Serie "E4/00"
220/R760 ▶ Seite 7.18

E4/0 | Serie 22·23·R76



igus® E-KettenSysteme®

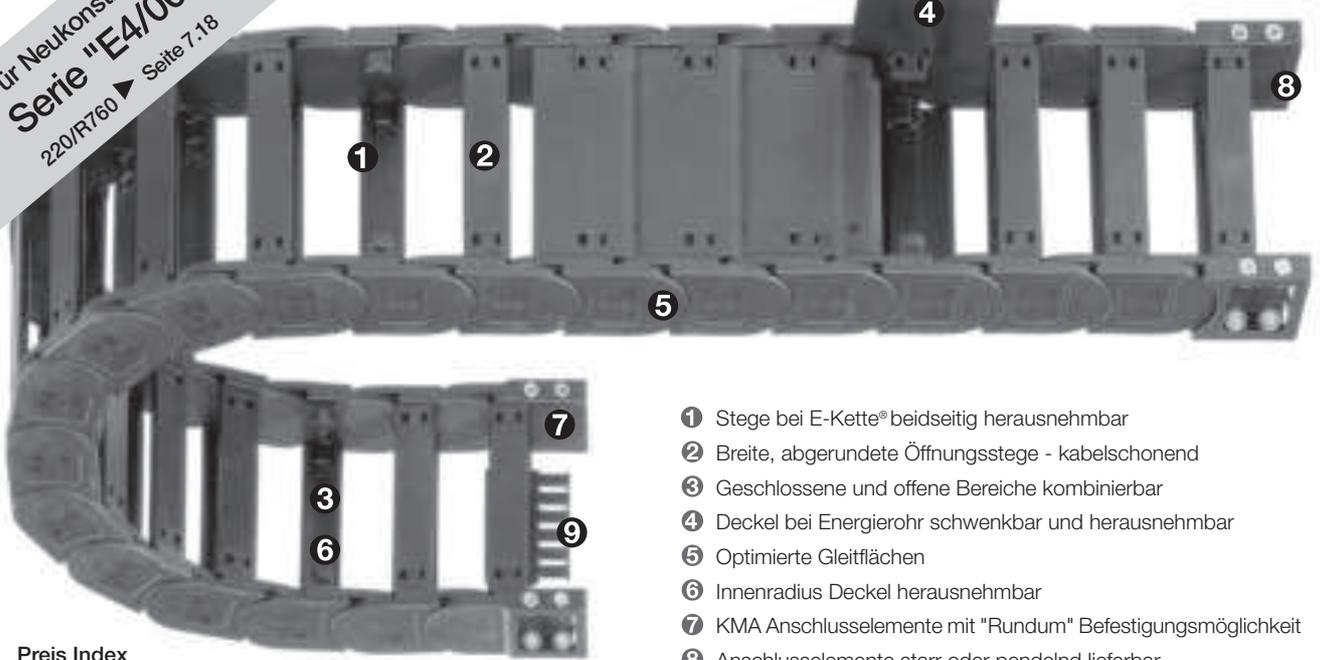

 

- 1 Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar
- 2 Breite, abgerundete Öffnungsstege - kabelschonend
- 3 Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar
- 4 Deckel bei Energierohr schwenkbar und herausnehmbar
- 5 Optimierte Gleitflächen
- 6 Innenradius Deckel herausnehmbar
- 7 KMA Anschlusselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit
- 8 Anschlusselemente starr oder pendelnd lieferbar
- 9 Integrierte Zugentlastung möglich

Preis Index




Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

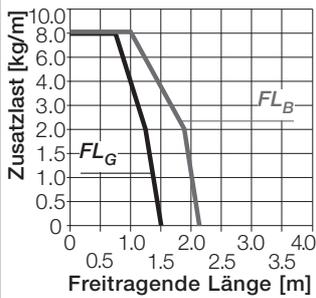


Freitragende Länge



FL_G = mit geradem Obertrum
 FL_B = mit erlaubtem Durchhang

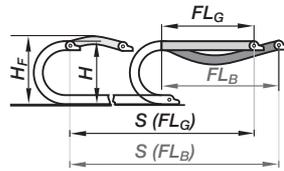


Serie 22
Vollstegige E-Kette®

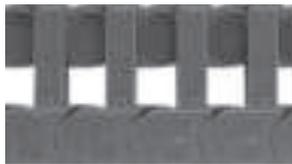

Serie 23
Halbstegige E-Kette®

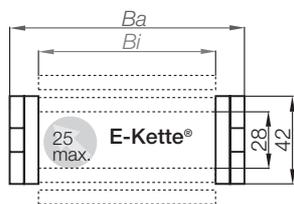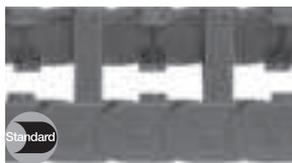


Serie R76
geschlossenes E-Rohr

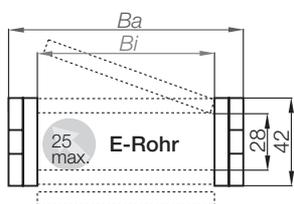

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien
22/23.040. □.0	40	60	055*	063* 075
22/23/76.050. ... □.0	50	70	100	125 150
22/23.062. □.0	62	82	175	200 250
22/23.070. □.0	70	90	Radius für alle Breiten!	
22/23/76.075. ... □.0	75	095		
22/23/76.100. ... □.0	100	120		
22/23/76.125. ... □.0	125	145		
22/23/76.150. ... □.0	150	170		
22/23/76.175. ... □.0	175	195		
22/23/76.200. ... □.0	200	220		
22/23/76.225. ... □.0	225	245		
22/23/76.250. ... □.0	250	270		
22/23.275. □.0	275	295		
22/23/76.300. ... □.0	300	320		

Bestellbeispiel

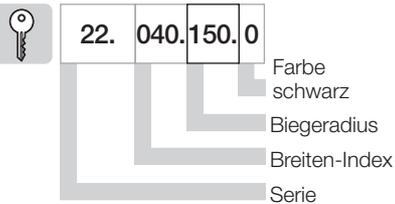

Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette®

- (Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)
- 5,0 m (55 Glieder) **Serie 22.040.150.0**
- + mit 2 Trennstegen **2211** montiert jedes 2. Glied
- + 1 Satz Anschlusselemente **220.040.12**

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 22.040.150.0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!

* Nicht für R76 lieferbar