


Teilung = 91 mm Glieder/m = 11 Kettenlänge = $s/2 + K$


R	150	200	250	300	350	400	500	550	600	650	1000
H+25	410	510	610	710	810	910	1110	1210	1310	1410	2110
D	300	350	400	450	500	550	650	700	750	800	1150
K	750	900	1050	1225	1375	1450	1675	1850	2150	2250	3350

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 60$ mm (bei 3,0 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.

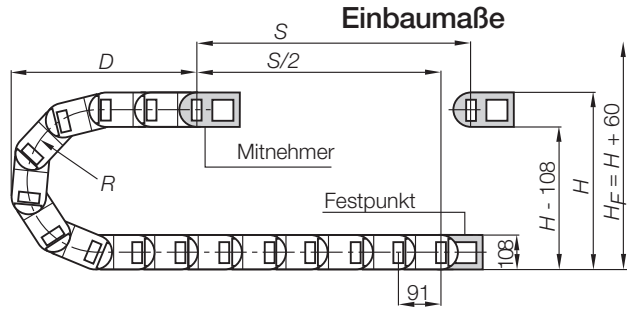


80

Innenhöhe: 80 mm

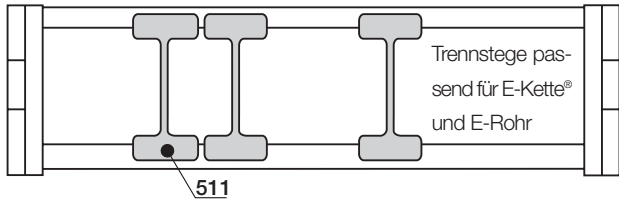

Trennsteg

unmontiert	501
montiert	511

 


Innenaufteilung

das komplette Programm ▶ 7.120



500/980...1

Mitnehmer

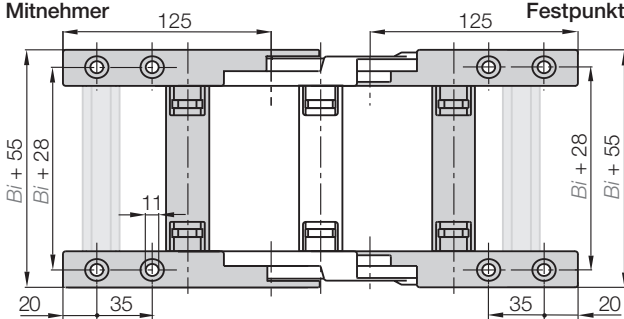


500/980...2

Festpunkt

Mitnehmer mit Bohrung

500/980...1

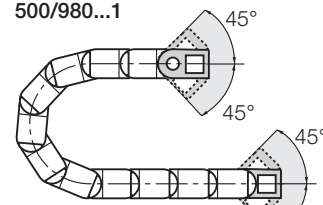

Festpunkt mit Bolzen


Anschlüsselemente




KMA pendelnd - Befestigung mit Zylinderkopfschraube M8 DIN 912-8.8

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.05.	50005.12 C	50
.06.	50006.12 C	65
.07.	500/980.07.12 C	75
.10.	500/980.10.12 C	100
.11.	50011.12 C	112
.12.	500/980.12.12 C	125
.13.	50013.12 C	137
.15.	500/980.15.12 C	150
.16.	50016.12 C	162
.17.	50017.12 C	175
.18.	50018.12 C	187
.20.	500/980.20.12 C	200
.21.	50021.12 C	212
.22.	50022.12 C	225
.23.	50023.12 C	237
.25.	500/980.25.12 C	250
.26.	50026.12 C	262
.27.	500/980.27.12 C	275
.28.	50028.12 C	287
.30.	500/980.30.12 C	300
.31.	50031.12 C	312

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.32.	50032.12 C	325
.33.	50033.12 C	337
.35.	500/980.35.12 C	350
.36.	50036.12 C	362
.37.	50037.12 C	375
.38.	50038.12 C	387
.40.	500/980.40.12 C	400
.41.	50041.12 C	412
.42.	50042.12 C	425
.43.	50043.12 C	437
.45.	50045.12 C	450
.46.	500/980.46.12 C	462
.47.	50047.12 C	475
.48.	50048.12 C	487
.50.	50050.12 C	500
.51.	50051.12 C	512
.52.	50052.12 C	525
.53.	50053.12 C	537
.55.	50055.12 C	550
.60.	50060.12 C	600

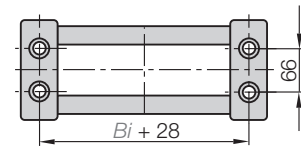

Bestellbeispiel

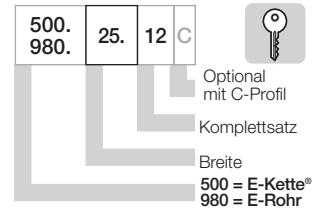

Komplettsatz für beide Enden:

500.25. 12

Bei Einzelteil-Bestellung:

500.25. 1

Anschlüsselement mit Bohrung

500.25. 2

Anschlüsselement mit Bolzen



Variantenreiche Innenaufteilung möglich Mittellasche für extrem breite Ketten® Rastclip für E-Ketten® auf der Seite" liegend Erweiterungsbügel für dicke Schläuche Anschluss-element KMA, starr Anschluss-element Stahl, starr

Weitere Features

Weitere Infos zu diesen Features ▶ siehe untenstehenden Link

