
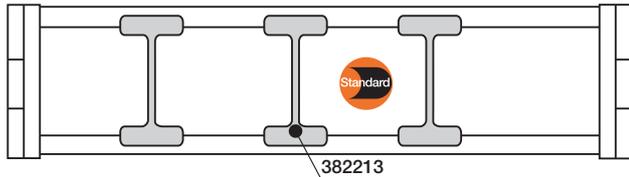



Teilung = 67 mm Glieder/m = 15 Kettenlänge = $S/2 + K$

R	075	100	115	125	150	170	200	215	250	300	350
H₋₀⁺²⁵	215	265	295	315	365	405	465	495	565	665	765
D	174	199	214	224	249	269	299	314	349	399	449
K	370	450	500	530	610	670	765	810	920	1080	1235

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 40$ mm (bei 2,0 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen!

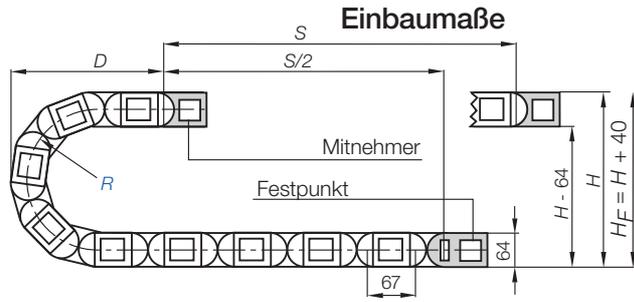

Trennsteg	
unmontiert	382212
montiert	382213

 


Innenaufteilung

Komplettes Programm ▶ Seite 12.16




38022...2
Festpunkt

38022...1
Mitnehmer

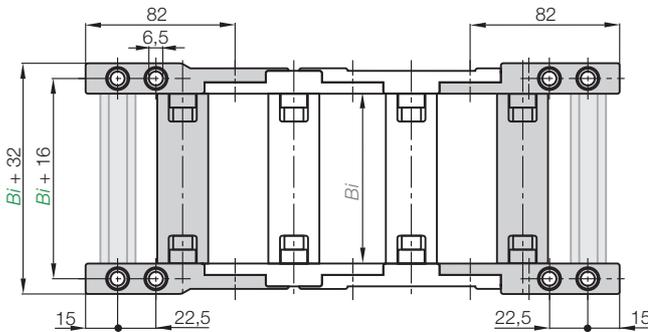

Mitnehmer
38022...1

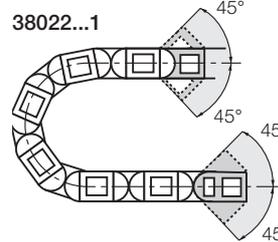


38022...2
Festpunkt

Anschlusselemente




KMA pendelnd - Befestigung mit M6 Schrauben/Imbusschrauben
(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

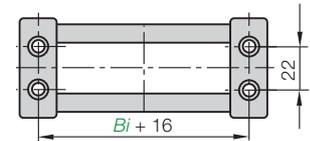


Breiten-Index:	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil ungerade 1 / gerade 2 angeben!	Bi [mm]
.040.	▶ 38022.040.□.12	40
.050.	▶ 38022.050.□.12	50
.062.	▶ 38022.062.□.12	62
.070.	▶ 38022.070.□.12	70
.075.	▶ 38022.075.□.12	75
.087.	▶ 38022.087.□.12	87
.100.	▶ 38022.100.□.12	100
.125.	▶ 38022.125.□.12	125

Breiten-Index:	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil ungerade 1 / gerade 2 angeben!	Bi [mm]
.150.	▶ 38022.150.□.12	150
.175.	▶ 38022.175.□.12	175
.200.	▶ 38022.200.□.12	200
.225.	▶ 38022.225.□.12	225
.250.	▶ 38022.250.□.12	250
.275.	▶ 38022.275.□.12	275
.300.	▶ 38022.300.□.12	300

Bestellbeispiel

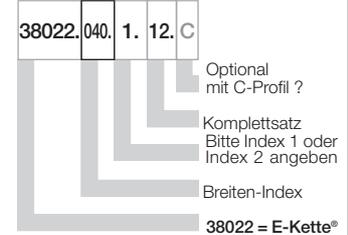

 Hinweis: Die E4/00 Ketten können sowohl mit einer Innen-, als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet immer eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängigkeit von einer geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte Index **1** (ungerade) oder **2** (gerade) angeben! **1** für ungerade Glieder-Anzahl **2** für gerade Glieder-Anzahl



Innenaufteilung mit Zwischenböden



Optional: Anschlusselement KMA, starr Art. Nr. 39022.XX

Weitere Features

