


igus® E-KettenSysteme®

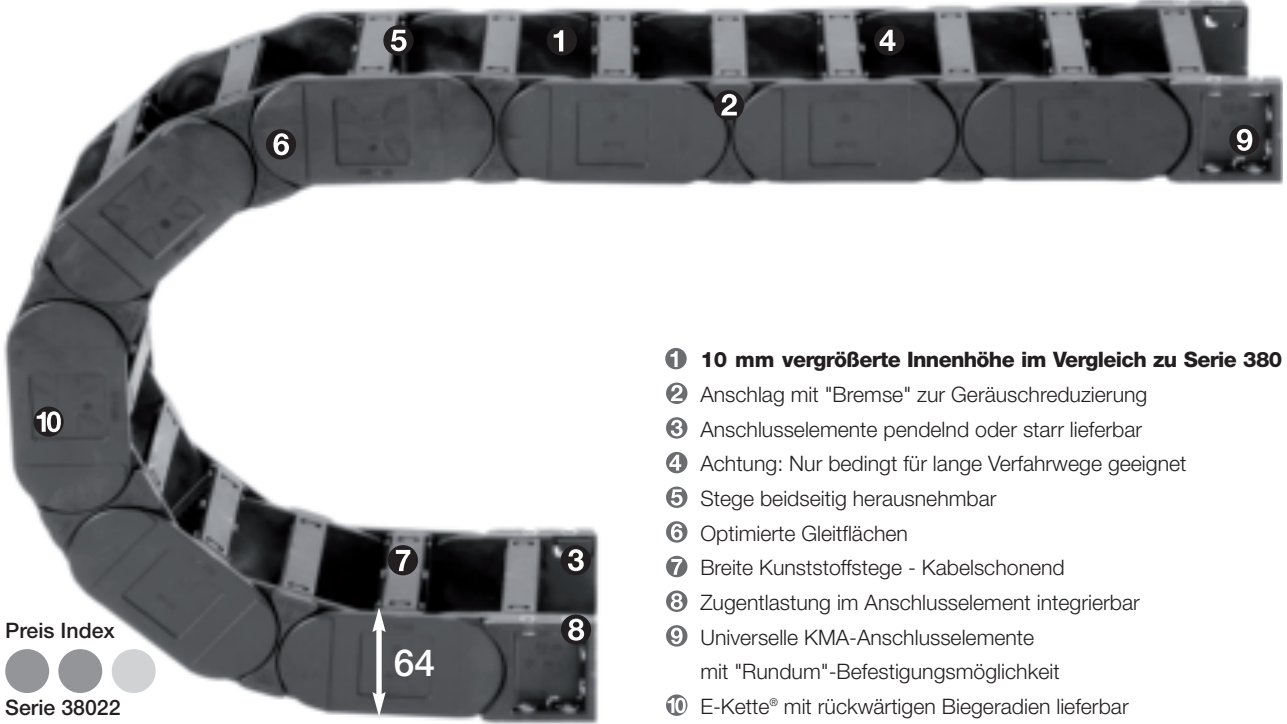


Preis Index
● ● ●
Serie 38022


- 1 10 mm vergrößerte Innenhöhe im Vergleich zu Serie 380
- 2 Anschlag mit "Brems" zur Geräuschreduzierung
- 3 Anschlusselemente pendelnd oder starr lieferbar
- 4 Achtung: Nur bedingt für lange Verfahrwege geeignet
- 5 Stege beidseitig herausnehmbar
- 6 Optimierte Gleitflächen
- 7 Breite Kunststoffstege - Kabelschonend
- 8 Zugentlastung im Anschlusselement integrierbar
- 9 Universelle KMA-Anschlusselemente mit "Rundum"-Befestigungsmöglichkeit
- 10 E-Kette® mit rückwärtigen Biegeradien lieferbar

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


igus® GmbH
51147 Köln

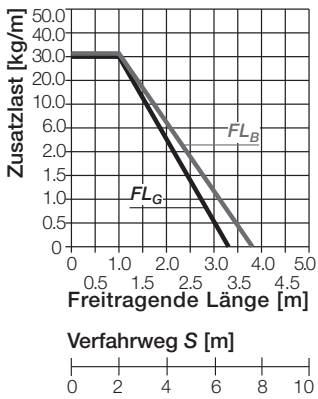

Freitragende Länge:
FL_G = mit geradem Obertrum
FL_B = mit erlaubtem Durchhang

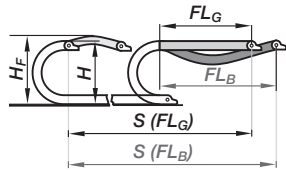


Serie 38022 -
Vollstegige E-Kette®

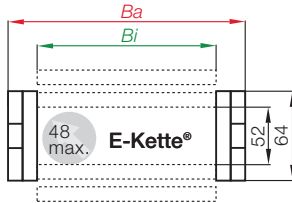

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm] Biegeradien
38022.040. [] .0	40	66	075 100 115
38022.050. [] .0	50	76	125 150 170
38022.062. [] .0	62	88	200 215 250
38022.070. [] .0	70	96	300 350
38022.075. [] .0	75	101	Radien für alle Breiten!
38022.087. [] .0	87	113	
38022.100. [] .0	100	126	
38022.125. [] .0	125	151	
38022.150. [] .0	150	176	
38022.175. [] .0	175	201	
38022.200. [] .0	200	226	
38022.225. [] .0	225	251	
38022.250. [] .0	250	276	
38022.275. [] .0	275	301	
38022.300. [] .0	300	326	

Art. Nr. mit gewünschtem Radius ergänzen z.B. 38022.040. [300].0
Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Kettenbreite kombinierbar!

Bestellbeispiel

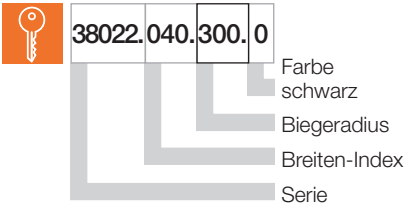

Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette®
(Kettenlänge oder Gliederanzahl angeben!)

5,0 m (75 Glieder) Serie 38022.040.300.0
+ mit 2 Trennstegen 382213 jedes 2. Glied montiert
+1 Satz KMA Anschlusselemente 38022.040. [1]. [12]. [C]
(mit ungerader Glieder-Anzahl und C-Profil)