


Teilung = 25 mm Glieder/m = 40 (2 Bänder/m) Kettenlänge = $S/2 + K$

R	045	063	075	100	125	150	175	200
H	162	198	222	272	322	372	422	472
D	110	128	140	165	190	215	240	265
K	200	250	300	375	450	525	600	675


Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_e = H + 30$ mm (bei 0,3 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.

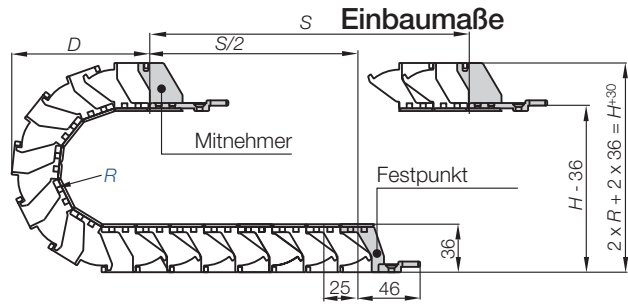

E-Band
Innenhöhe: 25,5 mm

EB20.025.2.PZ

Festpunkt

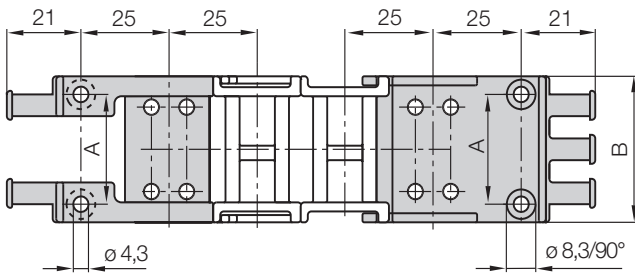


EB20.025.1.PZ

Mitnehmer

Mitnehmer

EB20.025.1.PZ

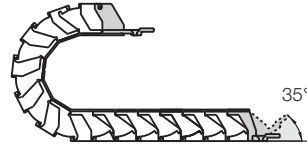

Anschlusselemente



EB20.025.2.PZ
Festpunkt

Einteiliges Anschlusselement - mit Zugentlastungszähnen

Für Kettentyp:	Standard	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Käbme	Maß A [mm]	Maß B [mm]
EB20.025.	▶	EB20.025.12.PZ	26	36

Zugentlastung am Mitnehmer und/oder Festpunkt möglich!

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

Weitere Features

Weitere Infos zu diesen Features

▶ siehe untenstehenden Link

