


Variante KMA* - pendelnd


- Option - KMA mit Quickflansch für kurze und lange Verfahrswege
- Empfehlung für freitragende und gleitende Anwendungen
- Für enge Einbauverhältnisse
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit

*KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement

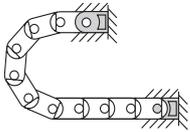


Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements

Mitnehmer (Außenlasche) 580...1

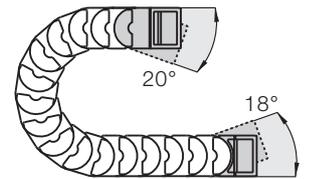


580...2

 Festpunkt (Innenlasche)




Variante KMA - starr

- Option - KMA mit Quickflansch
- Empfehlung für hängende und stehende Anwendungen
- Für extreme Beschleunigungen und bei hohen Geschwindigkeiten
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit
- Gerade Montage an beiden Rohrenden

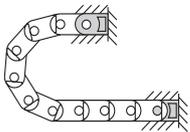

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements

Mitnehmer (Außenlasche) 580...3

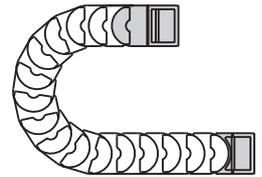

580...4

Festpunkt (Innenlasche)

Maße und Bestellvarianten



Quickflansch auf Anfrage

Bestellbeispiel pendelnd

580.050.12 A



A bei vormontierter Variante angeben
Komplettsatz pendelnd = 12

Breiten-Index KMA für gewählten Ketten Typ

Komplettsatz für beide Enden:

580.050.12

Bei Einzelteil-Bestellung:

580.050.1

Anschlusselement Mitnehmer

580.050.2

Anschlusselement Festpunkt

Bestellbeispiel starr

580.050.34 A

A bei vormontierter Variante angeben
Komplettsatz starr = 34

Breiten-Index KMA für gewählten Ketten Typ

Komplettsatz für beide Enden:

580.050.34

Bei Einzelteil-Bestellung:

580.050.3


Anschlusselement Mitnehmer

580.050.4


Anschlusselement Festpunkt

Quickflansch


Art. Nr. 16800.QF, unmontiert

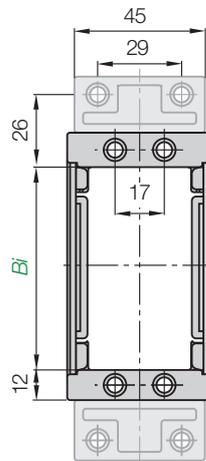

580...2 Standard! (pendelnd) 580...4 (starr) Festpunkt

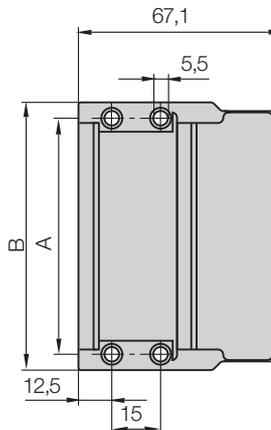

Standard! (pendelnd) 580...1 (starr) 580...3 Mitnehmer

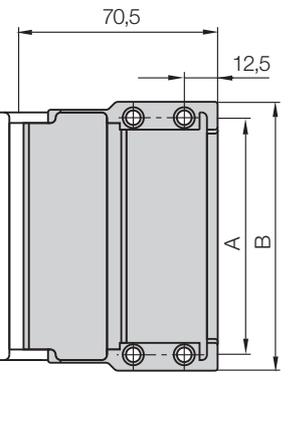

| Für Ketten Typ | Art. Nr. Komplettsatz | Art. Nr. Komplettsatz mit Quickflansch | Maß A [mm] | Maß B [mm] |
|----------------|-----------------------|--|------------|------------|
| 58.050. ▶ | 580.050. [] | 580.050. [] QF | 62 | 74 |
| 58.075. ▶ | 580.075. [] | 580.075. [] QF | 87 | 99 |
| 58.100. ▶ | 580.100. [] | 580.100. [] QF | 112 | 124 |
| 58.125. ▶ | 580.125. [] | 580.125. [] QF | 137 | 149 |
| 58.150. ▶ | 580.150. [] | 580.150. [] QF | 162 | 174 |
| 58.175. ▶ | 580.175. [] | 580.175. [] QF | 187 | 199 |
| 58.200. ▶ | 580.200. [] | 580.200. [] QF | 212 | 224 |

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. mit dem gewünschten Index - 12 für die pendelnde Variante z.B. 580.100.12 oder 34 für die starre Variante z.B. 580.100.34

Für die vormontierte Variante bitte den Index [A] anfügen z.B. 580.100.34 [A] Quickflansch unmontiert: Art. Nr. 16800.QF

Für die Befestigung der Anschlusselemente werden folgenden Teile benötigt:

- Zylinderkopfschraube M5 DIN 912-8.8 Länge abhängig von Dicke der Befestigungsunterlage
- U-Scheibe 5,3 DIN 125-ST ● Sechskantmutter M5 DIN 934-8

igus GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

