


### Metallische Flansch-Anschlusselemente

- Mit populären Bohrbildern, einfacher Austausch der "alten" igus® E-rohre durch die modernen Nachfolger
- Schraubverbindungen außerhalb des Kettenquerschnitts
- Universell montierbar mit "Rundum"-Befestigungsmöglichkeit
- Material Stahl, verzinkt
- Einteiliges Anschlusselement
- Robuste Ausführung

Mitnehmer (Außenlasche)  
906.463.X.1

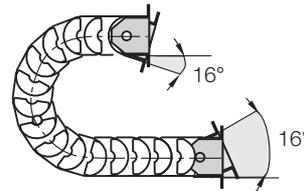


906.463.X.2

Festpunkt (Innenlasche)




Stirnseitige Befestigungsmöglichkeit bei metallischen Flansch-Anschlusselementen

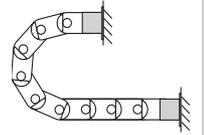

906.463.X.1


Mitnehmer

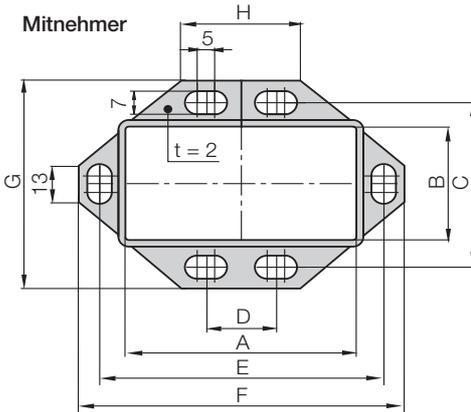

Bohrbild Metall-Flansch  
Mitnehmer 906.463.X.1


906.463.X.2

Festpunkt

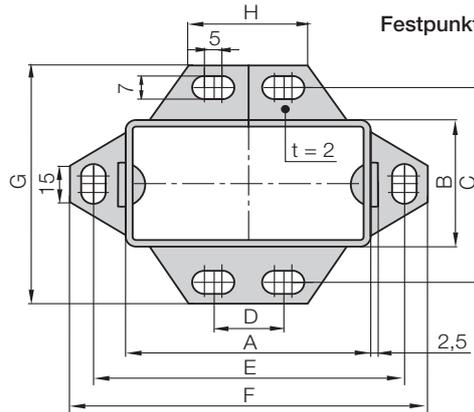


Bohrbild Metall-Flansch  
Festpunkt 906.463.X.2

### Maße und Bestellvarianten

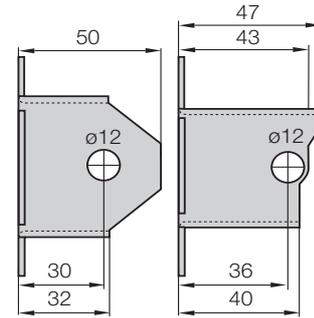

Mitnehmer  
906.463.X.1

Festpunkt  
906.463.X.2

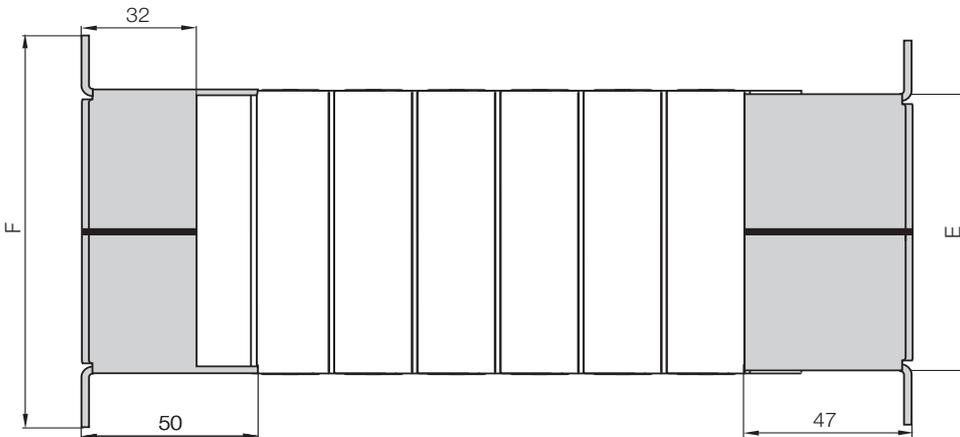

Komplettsatz für beide Enden:

906. 463. X. 12.

Bei Einzelteil-Bestellung:

906. 463. X. 1

Anschlusselement Mitnehmer

906. 463. X. 2.

Anschlusselement Festpunkt

Für	Bohr-	Art. Nr.	Art. Nr.	Bi	Ba	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F	Maß G	Maß H
Kettentyp	bild	Mitnehmer	Festpunkt	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
58.050	58.05	906.463.05.1	906.463.05.2	50	66	58,3	48	68	20	78,5	90,5	82	24,5
58.075	58.1	906.463.1.1	906.463.1.2	75	91	83,3	48	68	30	104	116	82	50

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

