


Variante KMA* - pendelnd


- Empfehlung für freitragende und gleitende Anwendungen
- Option - KMA mit Quickflansch
- Für kurze und lange Verfahrswege
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit

*KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement

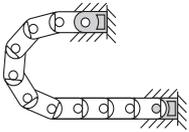


Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements

Mitnehmer (Außenlasche) 680...1

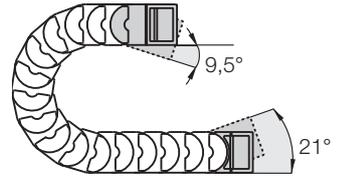


680...2

 Festpunkt (Innenlasche)




Variante KMA - starr

- Empfehlung für hängende und stehende Anwendungen
- Option - KMA mit Quickflansch
- Für extreme Beschleunigungen und bei hohen Geschwindigkeiten
- Universell montierbar mit "Rundum"- Befestigungsmöglichkeit
- Gerade Montage an beiden Rohrenden

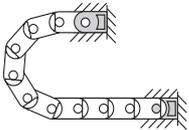

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei der Wahl des KMA-Anschlusselements

Mitnehmer (Außenlasche) 680...3

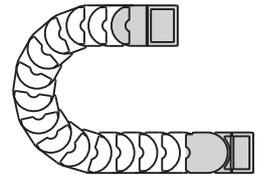

680...4

Festpunkt (Innenlasche)

Maße und Bestellvarianten



Quickflansch auf Anfrage

Bestellbeispiel pendelnd

680.100.12 A



A bei vormontierter Variante angeben
Komplettsatz pendelnd = 12

Breiten-Index KMA für gewählten Ketten Typ

Komplettsatz für beide Enden:

680.100.12

Bei Einzelteil-Bestellung:

680.100.1

Anschlusselement Mitnehmer

680.100.2

Anschlusselement Festpunkt

Bestellbeispiel starr

680.100.34 A

A bei vormontierter Variante angeben
Komplettsatz starr = 34

Breiten-Index KMA für gewählten Ketten Typ

Komplettsatz für beide Enden:

680.100.34

Bei Einzelteil-Bestellung:

680.100.3


Anschlusselement Mitnehmer

680.100.4

Anschlusselement Festpunkt


Quickflansch

Art. Nr. 16800.QF, unmontiert

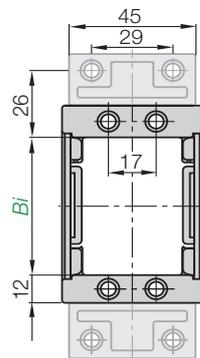


680...1 Standard! (pendelnd)

680...3 (starr) Mitnehmer

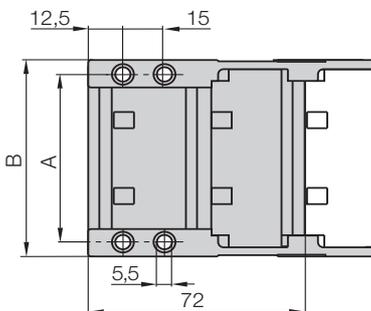

Standard! (pendelnd) 680...2

(starr) 680...4 Festpunkt

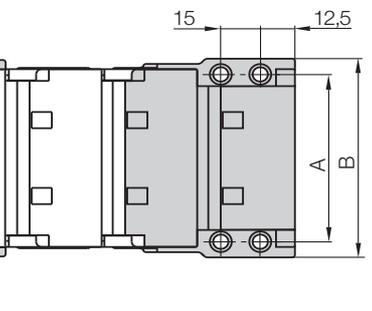

Für Ketten Typ	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz mit Quickflansch	Maß A [mm]	Maß B [mm]
68.050. ▶	680.050. <input type="text"/>	680.050. <input type="text"/> QF	62	74
68.075. ▶	680.075. <input type="text"/>	680.075. <input type="text"/> QF	87	99
68.100. ▶	680.100. <input type="text"/>	680.100. <input type="text"/> QF	112	124
68.115. ▶	680.115. <input type="text"/>	680.115. <input type="text"/> QF	127	139
68.125. ▶	680.125. <input type="text"/>	680.125. <input type="text"/> QF	137	149
68.150. ▶	680.150. <input type="text"/>	680.150. <input type="text"/> QF	162	174
68.175. ▶	680.175. <input type="text"/>	680.175. <input type="text"/> QF	187	199
68.200. ▶	680.200. <input type="text"/>	680.200. <input type="text"/> QF	212	224
68.225. ▶	680.225. <input type="text"/>	680.225. <input type="text"/> QF	237	249
68.250. ▶	680.250. <input type="text"/>	680.250. <input type="text"/> QF	262	274

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. mit dem gewünschten Index - 12 für die pendelnde Variante z.B. 680.100.12 oder 34 für die starre Variante z.B. 680.100.34

Für die vormontierte Variante bitte den Index A anfügen z.B. 680.100.34 A

Quickflansch unmontiert: Art. Nr. 16800.QF

Für die Befestigung der Anschlusselemente werden folgenden Teile benötigt:

- Zylinderkopfschraube M5 DIN 912-8.8 Länge abhängig von Dicke der Befestigungsunterlage
- U-Scheibe 5,3 DIN 125-ST ● Sechskantmutter M5 DIN 934-8

igus GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

