


Variante KMA* - pendelnd

- Pendelnd am Mitnehmer
- Für kurze und lange Verfahrswege
- Für enge Einbauverhältnisse
- Korrosionsbeständig
- Pendelnd am Festpunkt auf Wunsch lieferbar (Art. Nr. 11800...12)

*KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement


Mitnehmer (Außenlasche)
11800...1

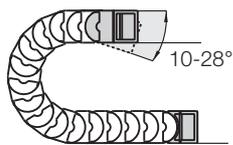

11800...4


Festpunkt (Innenlasche)

KMA-Anschluss-
element Befestigung

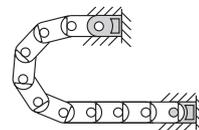

11800...4
Festpunkt

11800...1
Mitnehmer

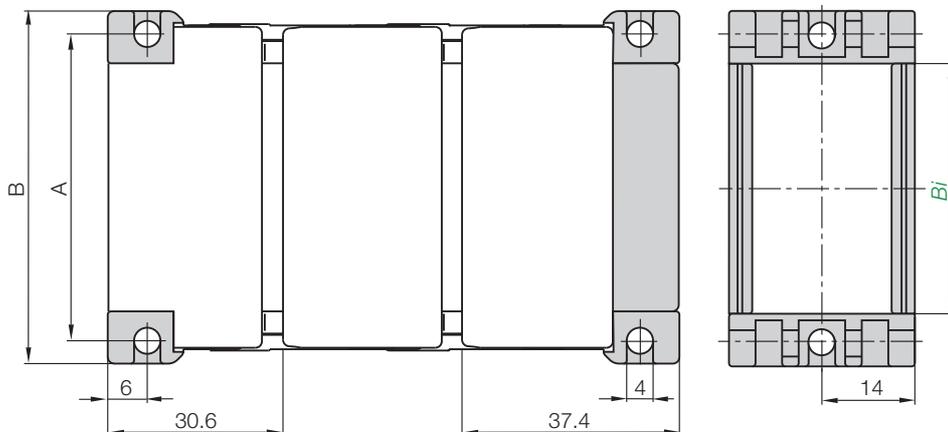

**Maße und
Bestellvarianten**



Die Anschlusselemente können mit eingesetzten Vierkanmuttern geliefert werden und mit M4 Schrauben befestigt werden. Wahlweise können die Anschlusselemente auch mit M4 Imbus-schrauben befestigt werden.

Bestellbeispiel

11800.020.14 A



Komplettsatz = 14

Bei Einzelteil-Bestellung:

11800.020.1

Anschlusselement Mitnehmer

11800.020.4

Anschlusselement Festpunkt

Für Kettentyp	Art. Nr. Komplettsatz	Maß A [mm]	Maß B [mm]
117-118.020. ▶	11800.020.14	29	36
117-118.025. ▶	11800.025.14	34	41
117-118.038. ▶	11800.038.14	47	54
117-118.048. ▶	11800.048.14	57	64
117-118.063. ▶	11800.063.14	72	79
117-118.080. ▶	11800.080.14	89	96
117-118.100. ▶	11800.100.14	109	116

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. mit dem gewünschten Breiten-Index - z.B. 11800.048.14

Für die vormontierte Variante bitte den Index A anfügen z.B. 11800.048.14 A

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

