




Bestellbeispiel

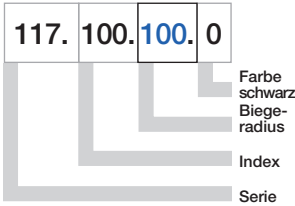


Serie R117 - im Innenradius beidseitig aufklappbar

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien						Gewicht [kg/m]
117.020.□.0	20	32	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,43
117.025.□.0	25	37	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,46
117.038.□.0	38	50	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,56
117.048.□.0	48	60	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,66
117.063.□.0	63	75	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,76
117.080.□.0	80	92	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,89
117.100.□.0	100	112	063	075	100	110	125	145	180	≈ 1,06

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 117.100.□100□.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33

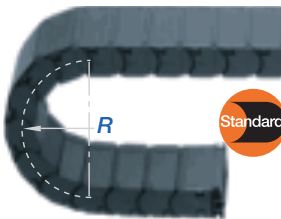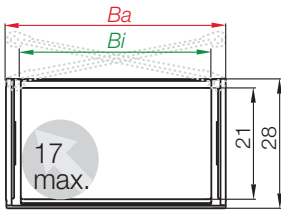

Bestellbeispiel

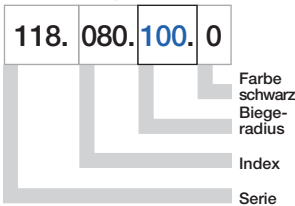


Serie R118 - im Außenradius beidseitig aufklappbar

Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Biegeradien						Gewicht [kg/m]
118.020.□.0	20	32	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,43
118.025.□.0	25	37	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,46
118.038.□.0	38	50	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,56
118.048.□.0	48	60	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,66
118.063.□.0	63	75	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,76
118.080.□.0	80	92	063	075	100	110	125	145	180	≈ 0,89
118.100.□.0	100	112	063	075	100	110	125	145	180	≈ 1,06

Die Breiten 020 / 038 / 063 / 100 sind auf Anfrage lieferbar.  
Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen ab Auftragseingang  
Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 118.080.□100□.0  
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ▶ Seite 1.39 · Teilung = 30,5 mm/Glied - Glieder/m = 33



Trennsteg	
unmontiert	1185.01
montiert	1186.01

 

Variante 1 - Trennsteg

Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!  
● Standard Unterteilung mit Trennsteg 1185.01

