


Bestellbeispiel

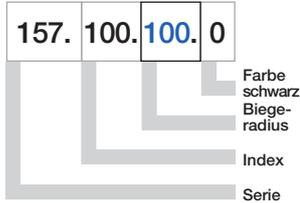



Serie R157 - im Innenradius beidseitig aufklappbar

| Art. Nr. | Bi [mm] | Ba [mm] | R [mm] | Biegeradien | | | | | Gewicht [kg/m] |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 157.040.□.0* | 40 | 56 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,21 |
| 157.050.□.0 | 50 | 66 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,30 |
| 157.075.□.0 | 75 | 91 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,50 |
| 157.088.□.0 | 88 | 104 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,57 |
| 157.090.□.0** | 88 | 104 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,63 |
| 157.100.□.0 | 100 | 116 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,71 |
| 157.125.□.0 | 125 | 141 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,92 |
| 157.135.□.0 | 135 | 150 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,10 |
| 157.150.□.0 | 150 | 166 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,13 |
| 157.175.□.0 | 175 | 191 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,34 |
| 157.200.□.0 | 200 | 216 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,55 |


* Deckel nur entnehmbar, nicht klappbar

** Maße wie 157.088 - ältere Bauform Deckel nur entnehmbar

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 157.100.□100□.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 46 mm/Glied - Glieder/m = 22

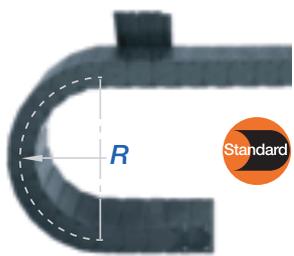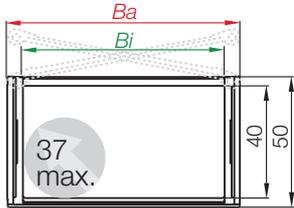

Bestellbeispiel

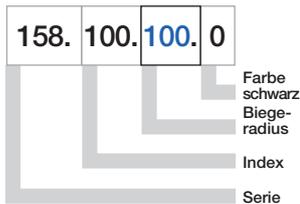

Serie R158 - im Außenradius beidseitig aufklappbar

| Art. Nr. | Bi [mm] | Ba [mm] | R [mm] | Biegeradien | | | | | Gewicht [kg/m] |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 158.040.□.0* | 40 | 56 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,21 |
| 158.050.□.0 | 50 | 66 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,30 |
| 158.075.□.0 | 75 | 91 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,50 |
| 158.088.□.0 | 88 | 104 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,57 |
| 158.090.□.0** | 88 | 104 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,63 |
| 158.100.□.0 | 100 | 116 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,71 |
| 158.125.□.0 | 125 | 141 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 1,92 |
| 158.135.□.0 | 135 | 150 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,10 |
| 158.150.□.0 | 150 | 166 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,13 |
| 158.175.□.0 | 175 | 191 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,34 |
| 158.200.□.0 | 200 | 216 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | ≈ 2,55 |

* Deckel nur entnehmbar, nicht klappbar

** Maße wie 158.088 - ältere Bauform Deckel nur entnehmbar

Die Breite 125 ist auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit ca. 8-10 Wochen nach Auftragseingang.

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 158.100.□100□.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 46 mm/Glied - Glieder/m = 22

