
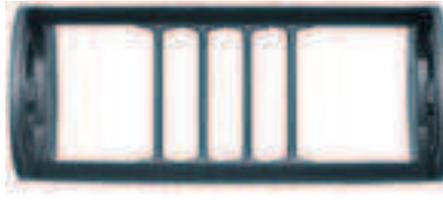



### Variante 1 - Trennsteg

Trennsteg lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen - Standardgemäß werden Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!


- Standard Unterteilung mit **Trennsteg 1686.01**
- **Zugentlastungstrennsteg 1686.01.Z**, integrierbar in das Anschlusselement, beliebig positionierbar.  
Ebenfalls kombinierbar mit **Einsteckböden 321.X** und **Fachböden 2210.X**

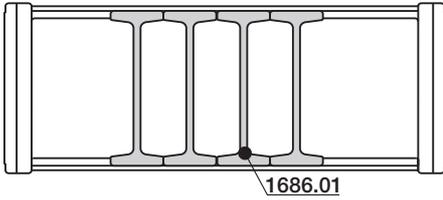

Trennsteg	
unmontiert	1685.01
montiert	1686.01

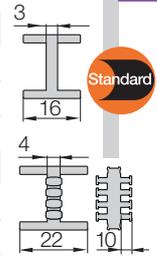

Zugentlastungstrennsteg	
unmontiert	1685.01.Z
montiert	1686.01.Z


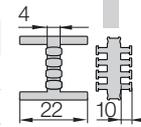


E2 E-rohre Typ R  
Innenhöhe: 50 mm


### Variante 2 - Einsteckböden

Werden benötigt beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern

- **Trennsteg geschlitzt 1686.02** (3-fach geschlitzt) zur Verwendung mit **Einsteckböden 321.X**

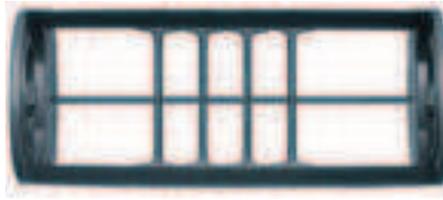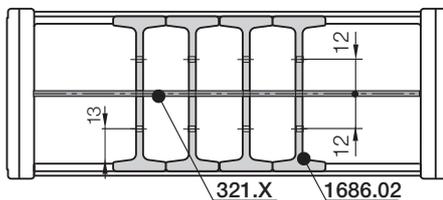

Trennsteg, geschlitzt	
unmontiert	1685.02
montiert	1686.02

 

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
050	320.050	321.050
075	320.075	321.075
100	320.100	321.100
115	320.115	321.115
125	320.125	321.125

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
150	320.150	321.150
175	320.175	321.175
200	320.200	321.200
225	320.225	321.225
250	320.250	321.250





Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


### Variante 3 - Fachböden

Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Es können sowohl teilweise Unterteilungen in einzelnen Blöcken realisiert werden, als auch die gesamte Breite  $B_i - 10$  mm genutzt werden.


- **Fachboden 2210.X** kombinierbar mit **Teilungssteg 1686.03** und **Seitenplatte 1686.04** (7-fach geschlitzt)

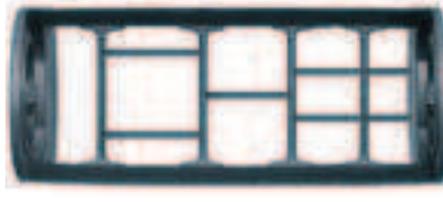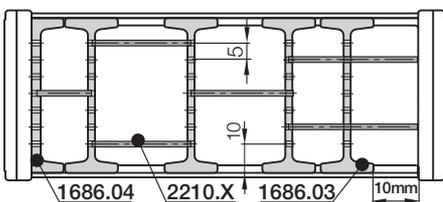

Teilungssteg	
unmontiert	1685.03
montiert	1686.03

 

Seitenplatte	
unmontiert	1685.04
montiert	1686.04

 

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
018	2200.18	2210.18
023	2200.23	2210.23
028	2200.28	2210.28
033	2200.33	2210.33
038	2200.38	2210.38
043	2200.43	2210.43
048	2200.48	2210.48

Breite X [mm]	Art. Nr. unmontiert	Art. Nr. montiert
058	2200.58	2210.58
068	2200.68	2210.68
073	2200.73	2210.73
088	2200.88	2210.88
099	2200.99	2210.99
124	2200.0124	2210.124
149	2200.0149	2210.149

