 


Kunststoff pendelnd, einteilig | Standard - Universell für E-Ketten® und E-Rohre
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Käbme	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Zähnezahl
.015. ▶	14015.34PZ	–	28,5	2
.020. ▶	14020.34PZ	–	33,5	2
.025. ▶	14025.34PZ	13	38,5	2
.038. ▶	14038.34PZ	24	51,5	4
.050. ▶	14050.34PZ	36	63,5	5
.068. ▶	14068.34PZ	54	81,5	7
.080. ▶	14080.34PZ	66	93,5	8
.100. ▶	14100.34PZ	86	113,5	10
.125. ▶	14125.34PZ	111	138,5	13



- Standard
- Für enge Einbauverhältnisse
- Einteilige stabile Anschlusselemente
- Integrierte angespritzte Zugentlastung
- Korrosionsbeständig
- Diverse Befestigungsvarianten am Festpunkt und/oder Mitnehmer

Bestellbeispiel pendelnd

14038. 34 PZ A1




Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

14038.3PZA1 (vormontiert, inkl. Käbme)


Anschlusselement **Festpunkt**

14038.4PZA1 (vormontiert, inkl. Käbme)

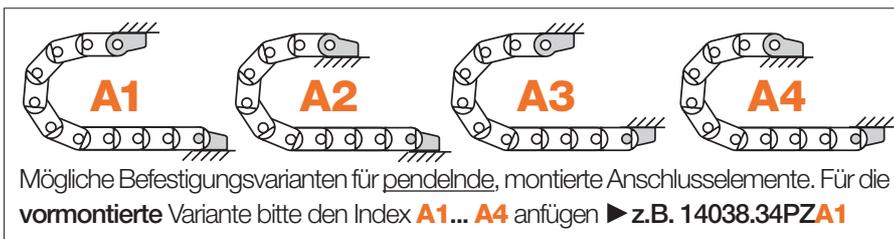


Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1

1400·1450·1480·1500 | Anschlusselemente **starr**

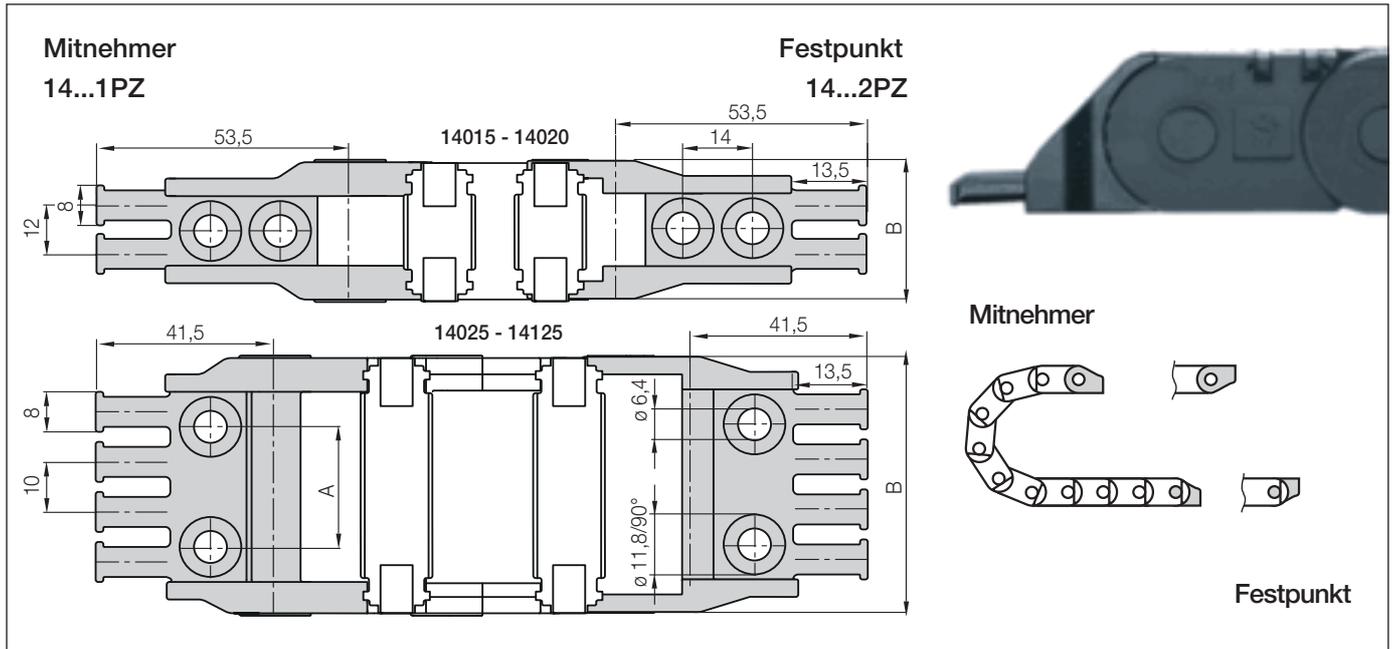

Kunststoff starr, einteilig | Universell für E-Ketten® und E-Rohre
Ideal für hängende und stehende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmе	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Zähnezahl
.015. ▶	14015.12PZ	–	28,5	2
.020. ▶	14020.12PZ	–	33,5	2
.025. ▶	14025.12PZ	13	38,5	2
.038. ▶	14038.12PZ	24	51,5	4
.050. ▶	14050.12PZ	36	63,5	5
.068. ▶	14068.12PZ	54	81,5	7
.080. ▶	14080.12PZ	66	93,5	8
.100. ▶	14100.12PZ	86	113,5	10
.125. ▶	14125.12PZ	111	138,5	13

 

- Für starre Verbindungen
- Für extreme Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten
- Wenn der Platz in der Höhe auf das Maß H_F beschränkt ist
- Diverse Befestigungsvarianten am Festpunkt und/oder Mitnehmer

Bestellbeispiel starr

14038. 12 PZB+ A1




Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**


14038.1PZB+ A1 (vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement **Festpunkt**

14038.2PZB A1 (vormontiert, inkl. Kamm)

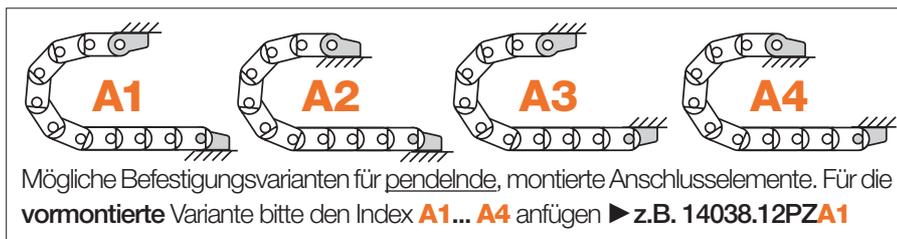

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1

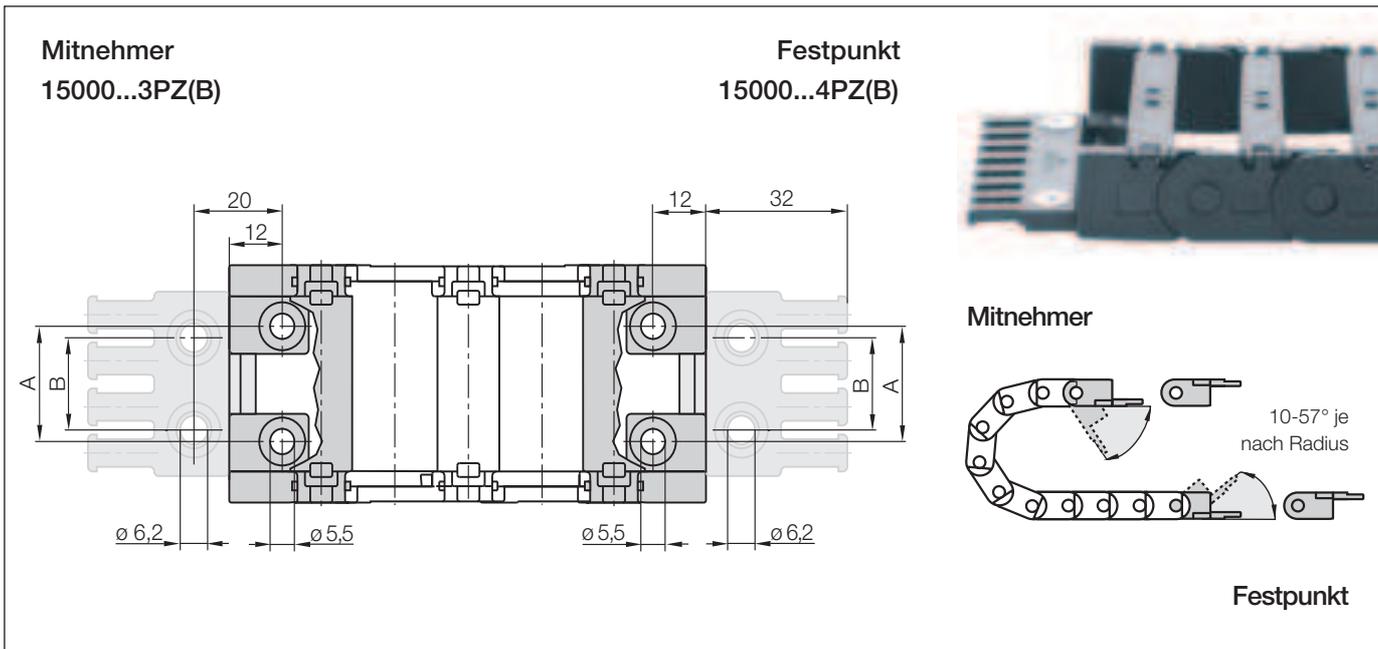

Kunststoff pendelnd | Universell für E-Ketten® und E-Rohre
Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmе	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmе	Maß A [mm]	Maß B [mm]
.015. ▶	–	–	–	–
.020. ▶	–	–	–	–
.025. ▶	15000.025.34PZB	15000.025.34PZ	12	15
.038. ▶	15000.038.34PZB	15000.038.34PZ	25	20
.050. ▶	15000.050.34PZB	15000.050.34PZ	37	30
.068. ▶	15000.068.34PZB	15000.068.34PZ	55	40
.080. ▶	15000.080.34PZB	15000.080.34PZ	67	60
.100. ▶	15000.100.34PZB	15000.100.34PZ	87	80
.125. ▶	15000.125.34PZB*	15000.125.34PZ*	112	105

*Zugentlastungskamm bestehend aus 2x2050.ZB ist nicht klemmbar und muss zusätzlich verschraubt werden!



- Für enge Einbauverhältnisse
- Zugentlastung mit einclipsbaren Kettenkämmen
- Variabler Schwenkwinkel für eine flexible Montage
- Korrosionsbeständig
- Diverse Befestigungsvarianten am Festpunkt und/oder Mitnehmer

Bestellbeispiel pendelnd

15000.038.34PZA1




Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

15000.038.4PZA1 (vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement **Festpunkt**

15000.038.3PZA1 (vormontiert, inkl. Kamm)

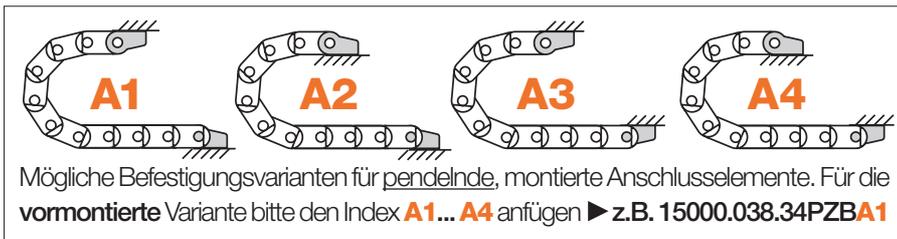

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1