

# 1400·1450·1480·1500 | Anschlusselemente Stahl **starr**

Mitnehmer 14000.1	Festpunkt 14000.2*	Mitnehmer 14000.1	Festpunkt 14000.2*

\*pendelnd ohne Anschlag (360°). Anschraubflächen wahlweise nach innen oder außen gerichtet.

 
Mitnehmer

Festpunkt

## Stahl **starr** | - Für E-Ketten® und E-Rohre

Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz Edelstahl**	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]
.015. ▶	14000.12	14000.12.E	8	39	42
.020. ▶	14000.12	14000.12.E	13	44	47
.025. ▶	14000.12	14000.12.E	18	49	52
.038. ▶	14000.12	14000.12.E	31	62	65
.050. ▶	14000.12	14000.12.E	43	74	77
.068. ▶	14000.12	14000.12.E	61	92	95
080. ▶	14000.12	14000.12.E	73	104	107
100. ▶	14000.12	14000.12.E	93	124	127
125. ▶	14000.12	14000.12.E	118	149	152



- Für starre Verbindungen
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle E-Ketten®-Breiten
- Elektrisch leitend
- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts möglich
- Edelstahl Version lieferbar (\*\*Werkstoff Edelstahl: 1.4301)

### Bestellbeispiel

**14000.12**




### Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

**14000.1** (je 1 Teil links / rechts)

Anschlusselement **Festpunkt**

**14000.2** (je 1 Teil links / rechts)

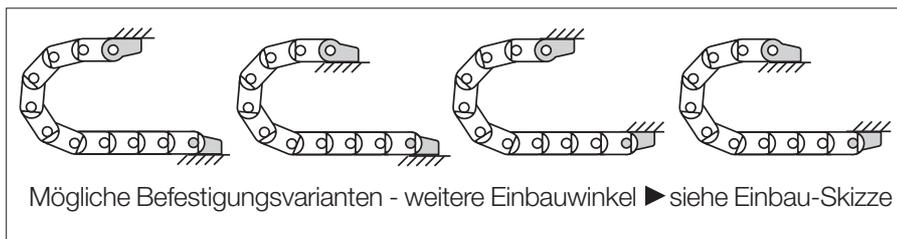

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1