


**Standard Trennsteg, breiter Fuß**

unmontiert	<b>21.1</b>
montiert	<b>21.1.1</b>

### Standard - für alle Einsatzzwecke

Trennsteg, breiter Fuß für maximale Haltekraft und sicheren Stand in E-Ketten®.




**Trennsteg, schmaler Kopf\***

unmontiert	<b>21.2</b>
montiert	<b>21.2.1</b>

### Schnellere Leitungsmontage

Einseitig fester Sitz mit breitem Fuß, gegenüberliegende Seite schmal für leichte Leitungsmontage.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

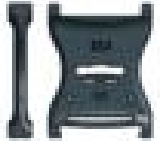


**Trennsteg, schmal\***

unmontiert	<b>21.3</b>
montiert	<b>21.3.1</b>

### Für viele dünne Leitungen

Trennsteg mit schmalen Fuß für viele dünne Leitungen nebeneinander. Platzsparend, sicherer Stand - für E-Ketten®.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.




**Trennsteg, asymmetrisch\***

unmontiert	<b>21.4</b>
montiert	<b>21.2.1</b>

### Für z.B. Anwendungen "auf der Seite"

Trennsteg asymmetrisch, schafft definierten Abstand und Abstandshalter können entfallen.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.



**Einsteckboden, rastbar\***

unmontiert	<b>2300.X</b>
montiert	<b>2310.X</b>

### Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 1 Ebene einsetzbar.

\*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.



### Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
011	2300.11	2310.11	060	2300.60	2310.60	087	2300.87	2310.87
025	2300.25	2310.25	062	2300.62	2310.62	090	2300.90	2310.90
030	2300.30	2310.30	065	2300.65	2310.65	100	2300.100	2310.100
038	2300.38	2310.38	070	2300.70	2310.70	103	2300.103	2310.103
040	2300.40	2310.40	075	2300.75	2310.75	110	2300.110	2310.110
050	2300.50	2310.50	077	2300.77	2310.77	120	2300.120	2310.120
057	2300.57	2310.57	080	2300.80	2310.80	125	2300.125	2310.125