

E-Rohre | Serie 1450 im Innenradius aufklappbar | Serie 1480 im Innenradius aufklappbar

| im Innenradius aufklappbar | im Innenradius aufklappbar | <i>Bi</i> [mm] | <i>Ba</i> [mm] | <i>R</i> lieferbare Biegeradien [mm] | 1450 [kg/m] | 1480 [kg/m] |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| 1450.015.R.0 | 1480.015.R.0 | 15 | 28,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,48 | ≈ 0,50 |
| 1450.020.R.0** | 1480.020.R.0** | 20 | 33,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,51 | ≈ 0,51 |
| 1450.025.R.0 | 1480.025.R.0 | 25 | 38,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,54 | ≈ 0,57 |
| 1450.038.R.0 | 1480.038.R.0 | 38 | 51,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,59 | ≈ 0,61 |
| 1450.050.R.0 | 1480.050.R.0 | 50 | 63,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,65 | ≈ 0,67 |
| 1450.068.R.0 | 1480.068.R.0 | 68 | 81,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,74 | ≈ 0,77 |
| 1450.080.R.0 | 1480.080.R.0 | 80 | 93,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,80 | ≈ 0,84 |
| 1450.100.R.0 | 1480.100.R.0 | 100 | 113,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 0,90 | ≈ 0,95 |
| 1450.125.R.0 | 1480.125.R.0 | 125 | 138,5 | 035* 038* 048* 075 100 125 145 180 | ≈ 1,03 | ≈ 1,08 |

**Breite auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen ab Auftragseingang. *Radius Serie 1450/1480 auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen ab Auftragseingang.

Bei den Radien 035, 038, 048 ist das E-Rohr nicht komplett geschlossen. Bitte sprechen Sie uns an!

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. **1450.038.100.0**



- Wann nehme ich Serie 1450: Wenn ein im Innenradius aufklappbares, halbes E-Rohr gewünscht wird
- Wann nehme ich Serie 1480: Wenn ein im Innenradius aufklappbares, volles E-Rohr gewünscht wird
- Beide Serien für lange Verfahrswege nur nach Rücksprache



Bestellschlüssel

1450.038.100.0 "Halbes" E-Rohr

1480.038.100.0 Volles E-Rohr

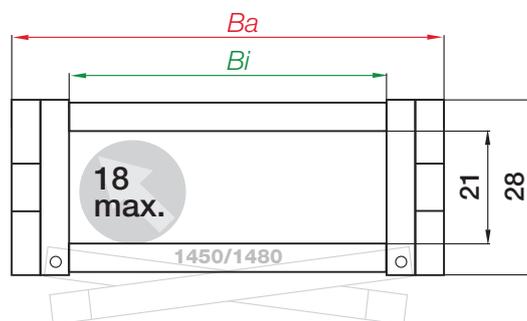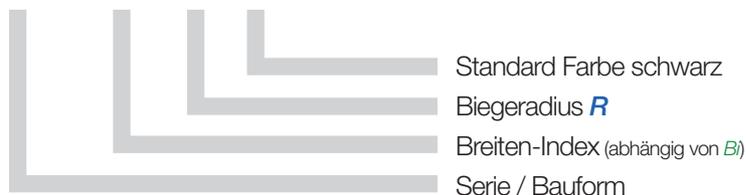

1450.038.100.0 = E-Kette® im Innenradius aufklappbar, *Bi* 38 mm Innenbreite, *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz

1480.038.100.0 = E-Kette® im Außenradius aufklappbar, *Bi* 38 mm Innenbreite, *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz

Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 5.112



Art. Nr. der **Kettenglieder als Einzelteile** ► Seite 5.95



Standard "halbe" und E-Rohre inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. **Lieferzeit 24h oder heute.***

*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware