





E-Ketten® | Serie 1400 im Innenradius aufklappbar | Serie 1500 im Außenradius aufklappbar

im Innenradius aufklappbar	im Außenradius aufklappbar		<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> lieferbare Biegeradien [mm]	1400 [kg/m]	1500 [kg/m]
1400.015.R.0	1500.015.R.0		15	28,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,46	≈ 0,46
1400.020.R.0	1500.020.R.0		20	33,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,47	≈ 0,47
1400.025.R.0	1500.025.R.0		25	38,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,49	≈ 0,49
1400.038.R.0	1500.038.R.0		38	51,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,53	≈ 0,53
1400.050.R.0	1500.050.R.0		50	63,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,56	≈ 0,56
1400.068.R.0	1500.068.R.0		68	81,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,63	≈ 0,63
1400.080.R.0	1500.080.R.0		80	93,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,67	≈ 0,67
1400.100.R.0	1500.100.R.0		100	113,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,74	≈ 0,74
1400.125.R.0	1500.125.R.0		125	138,5	035 038 048 075 100 125 145 180	≈ 0,83	≈ 0,83

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. **1500.038.100.0**

Wann nehme ich Serie 1400: ● Wenn eine im Innenradius zu öffnende E-Kette® gewünscht wird - Für lange Verfahrwege nur nach Rücksprache. **Wann nehme ich Serie 1500:** ● Wenn eine im Außenradius zu öffnende E-Kette® gewünscht wird - Für lange Verfahrwege geeignet!

 **Bestellschlüssel**
1400.038.100.0 E-Kette®
1500.038.100.0 E-Kette®

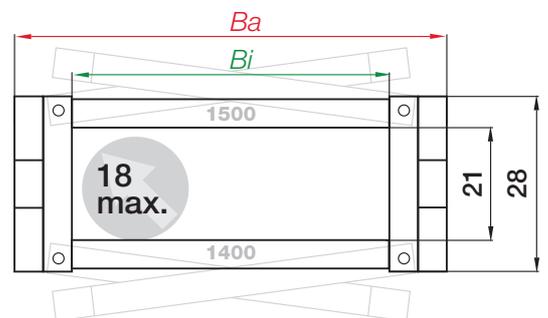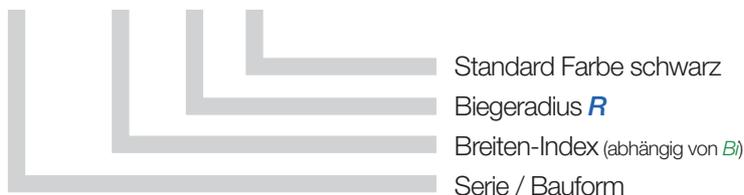

 **1400.038.100.0** = E-Kette® im Innenradius aufklappbar, *Bi* 38 mm Innenbreite, *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz
1500.038.100.0 = E-Kette® im Außenradius aufklappbar, *Bi* 38 mm Innenbreite, *R* 100 mm Radius, Farbe schwarz

Weitere Bestellbeispiele mit Varianten und Konfiguration ► Seite 5.112

 **Art. Nr. der Kettenglieder als Einzelteile** ► Seite 5.95

 **Standard E-Ketten® inkl. Zubehör ab Lager lieferbar. Lieferzeit 24h oder heute.***
 *Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware