 


## Stahl pendelnd | - Für E-Ketten® und E-Rohre Ideal für freitragende, hängende und stehende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz	Art. Nr. Komplettsatz Edelstahl**	Maß A [mm]	Maß B [mm]
.02. ▶	2000.32	2000.32.E	–	60
.03. ▶	2000.32	2000.32.E	25	73
.05. ▶	2000.32	2000.32.E	44	92
.07. ▶	2000.32	2000.32.E	64	112
.09. ▶	2000.32	2000.32.E	76	124
.10. ▶	2000.32	2000.32.E	90	138
.12. ▶	2000.32	2000.32.E	112	160



- Für pendelnde Verbindungen
- Gleicher Satz (2-teilig) für alle E-Ketten®-Breiten
- Elektrisch leitend
- Schraubverbindung außerhalb des Kettenquerschnitts möglich
- Edelstahl Version lieferbar (\*\*Werkstoff Edelstahl: 1.4301)

### Bestellbeispiel

**2000. 32**

**Komplettsatz** je 2 Teile mit Bolzen / Bohrung  
Anschlusselement

### Einzelteil-Bestellung


Anschlusselement **Mitnehmer**

**2020. 3** (je 1 Teil links / rechts)

Anschlusselement **Festpunkt**

**2020. 2** (je 1 Teil links / rechts)

**Hinweis:** Stahl-Anschlusselemente werden unmontiert geliefert.

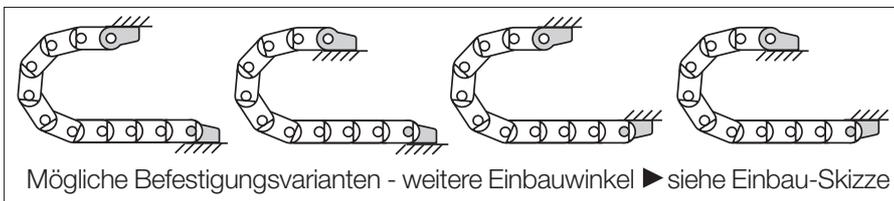

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie ▶ Chainfix, ab Seite 10.1